

ファブナット EK・EKS ファブエース製




F100F202

F102F202

鉄

ステンレス

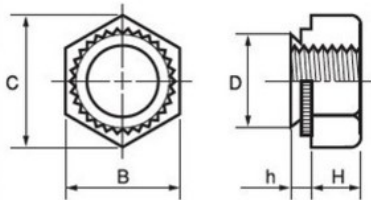

ねじの呼び	ピッチ	型 式		D (最大)	B -0.2	C (約)	H ±0.1	h (最大)	取り付け材		
		鉄	ステンレス						最小板厚	取り付け 穴径	※ 取り付け 穴位置 (最小)
M2	0.4	EK-M2-1	EKS-M2-1	4.45	5.5	6.4	2.0	0.97	1.0	4.5 ^{+0.08 0}	4.5
M2.5	0.45	EK-M2.5-1	EKS-M2.5-1								
M2.6		EK-M2.6-1	EKS-M2.6-1								
M3	0.5	EK-M3-1	EKS-M3-1	5.45	7.0	8.1	2.2	0.97	1.0	5.5 ^{+0.08 0}	5.5
		EK-M3-2	EKS-M3-2								
M4	0.7	EK-M4-1	EKS-M4-1	6.45	8.0	9.2	3.0	0.97	1.0	6.5 ^{+0.1 0}	6.5
		EK-M4-2	EKS-M4-2								
M5	0.8	EK-M5-1	EKS-M5-1	7.95	10.0	11.5	4.0	0.97	1.0	8.0 ^{+0.1 0}	8.0
		EK-M5-2	EKS-M5-2								
M6	1.0	EK-M6-1	EKS-M6-1	9.95	13.0	15.0	4.5	1.37	1.4	10.0 ^{+0.1 0}	10.0
		EK-M6-2	EKS-M6-2								
M8	1.25	EK-M8-2	EKS-M8-2					1.37	1.4		
		EK-M8-3	EKS-M8-3					1.97	2.0		

※：「取り付け穴位置」は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最小距離を表します。

呼び	入り数	三編ホワート	ステンレス
EK(S)-M2-1	8000×14	●	●
EK(S)-M2.5-1	8000×14	●	●
EK(S)-M2.6-1	8000×14	●	●
EKS-M3-1	2000×14	●	●
EK-M3-1	5000×14	●	
EKS-M3-2	2000×14	●	●
EK-M3-2	5000×14	●	
EKS-M4-1	1000×14	●	●
EK-M4-1	2500×14	●	
EKS-M4-2	1000×14	●	●
EK-M4-2	2500×14	●	
EK(S)-M5-1	1500×14	●	●
EK(S)-M5-2	1500×14	●	●
EK(S)-M6-1	1000×14	●	●
EK(S)-M6-2	1000×14	●	●
EK-M8-2	500×10	●	
EKS-M8-2	600×10	●	●
EK-M8-3	600×10	●	