 



ドライフット
関連製品
(オチアイ品・大陽品)
発條品
リベット・鉄
ピンキー
POP製品
寸切・長ねじ
バック製品
金具類
工具類
トロキ
ばね
端子・関連製品
アジャスター製品
キャタ
便利品

ステンレス スプリングピン(波形・軽荷重用) 大陽ステンレススプリング製



G0020410

ステンレス

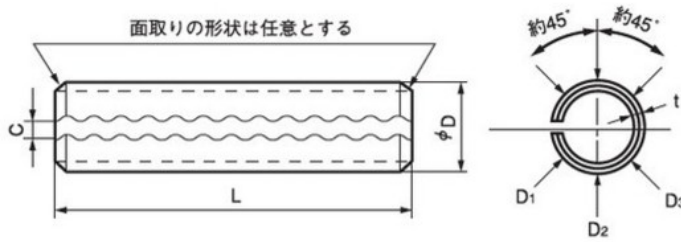

すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

単位mm

呼 び 径			1	1.2	1.4	1.5	1.6	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	
ス プ リ ン グ ピ ン	外径 D	最大	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	2.25	2.75	3.25	3.9	4.4	4.9	5.4	6.4	
		最小	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	2.15	2.65	3.15	3.7	4.2	4.7	5.2	6.2	
	t (参考)		0.1	0.12	0.15	0.15	0.15	0.2	0.25	0.3	0.32	0.4	0.45	0.5	0.6	
	二重せん断荷重		kN	0.38	0.56	0.80	0.87	0.93	1.55	2.42	3.49	4.76	6.21	7.86	9.70	13.96
適用する穴 (参考)			径	1	1.2	1.4	1.5	1.6	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
			許容差	+0.08 -0						+0.09 -0				+0.12 -0		

1.0		
長さ	入り数	ステンレス
4	5000×4	●
5	5000×4	●
6	5000×4	●
8	5000×4	●
10	5000×4	●
12	5000×4	●

1.2		
長さ	入り数	ステンレス
4	5000×4	●
5	5000×4	●
6	5000×4	●
8	5000×4	●
10	5000×4	●
12	5000×4	●
14	2000×10	●

1.4		
長さ	入り数	ステンレス
4	5000×4	●
5	5000×4	●
6	5000×4	●
8	5000×4	●
10	5000×4	●
12	2000×10	●
14	2000×10	●
16	2000×10	●
18	2000×5	●

1.5		
長さ	入り数	ステンレス
4	5000×4	●
5	5000×4	●
6	5000×4	●
7	5000×24	●
8	5000×4	●
10	5000×4	●
12	2000×10	●
14	2000×5	●
15	2000×5	●
16	2000×4	●
18	2000×4	●

1.6		
長さ	入り数	ステンレス
4	5000×4	●
5	5000×4	●
6	5000×4	●
7	5000×4	●
8	5000×4	●
10	2000×10	●
12	2000×10	●
14	2000×5	●
16	2000×5	●
18	2000×5	●

2.0		
長さ	入り数	ステンレス
5	5000×4	●
6	5000×2	●
7	5000×2	●
8	5000×4	●
9	5000×12	●
10	2000×5	●
11	2000×30	●
12	2000×5	●
13	2000×5	●
14	2000×5	●
16	2000×4	●
18	2000×4	●
19	2000×4	●
20	2000×3	●
22	2000×3	●
30	2000×2	●

2.5		
長さ	入り数	ステンレス
5	5000×2	●
6	5000×2	●
8	2000×5	●
9	2000×5	●
10	2000×5	●
12	2000×3	●
14	2000×3	●
16	2000×3	●
18	2000×2	●
19	2000×2	●
20	2000×2	●
22	2000×2	●
25	2000×2	●

3.0		
長さ	入り数	ステンレス
6	2000×5	●
8	1000×10	●
10	1000×5	●
12	1000×5	●
14	1000×5	●
16	1000×4	●
17	1000×4	●
18	1000×18	●
20	1000×3	●
22	1000×18	●
24	1000×3	●
25	1000×2	●
28	1000×2	●
30	1000×2	●
32	1000×2	●
34	1000×12	●
40	1000×10	●

3.5		
長さ	入り数	ステンレス
8	1000×5	●
12	1000×5	●
15	1000×5	●
16	1000×5	●
18	1000×3	●
20	1000×2	●
21	1000×2	●
22	1000×2	●
25	1000×2	●
35	1000×2	●

4.0		
長さ	入り数	ステンレス
8	1000×5	●
10	1000×4	●
12	1000×3	●
14	1000×3	●
15	1000×3	●
16	1000×3	●
18	1000×2	●
20	1000×2	●
22	1000×2	●
24	1000×1	●
25	1000×1	●
28	1000×1	●
30	1000×1	●
32	1000×1	●
36	1000×1	●
40	1000×1	●
45	500×1	●
50	500×1	●

4.5		
長さ	入り数	ステンレス
10	1000×2	●
14	1000×2	●
25	1000×1	●

5.0		
長さ	入り数	ステンレス
8	1000×4	●
10	1000×3	●
12	1000×2	●
14	1000×2	●
19	1000×1	●
20	1000×1	●
24	1000×1	●
25	1000×1	●
28	1000×1	●
30	1000×6	●
32	1000×1	●
45	500×1	●

6.0		
長さ	入り数	ステンレス
12	1000×2	●
16	1000×1	●
20	1000×1	●
28	500×1	●
30	500×1	●
32	500×1	●
36	500×1	●
40	500×1	●
45	400×1	●
50	400×1	●
63	200×1	●