

ドライフット
関連製品
（オチアイ品大陽品）
発條品
リベット・鉚
ピンキー
POP製品
寸切・長ねじ
バック製品
金具類
工具類
トコナギ
ばね
端子・関連製品
アシヤスター製品
キャタリー
便利品

薄平リベット



E0020012


ステンレス

E0060012

アルミ

単位mm

呼び径※			軸径(d)		薄平	
1欄	2欄	3欄	基準寸法	許容差	頭部直径(dk)	頭部高さ(K)
2			2	+0.08 -0.02	4	0.7
		2.3	2.3	+0.09 -0.02	4.6	0.8
2.5			2.5	+0.1	5	0.9
		2.6	2.6	-0.03	5.2	
3			3	+0.12 -0.03	6	1
	4.5		3.5	+0.14 -0.04	7	1.1
4			4	+0.16 -0.04	8	1.3
			4.5	+0.18 -0.05	9	1.5
5			5	+0.2 -0.05	10	1.6
6			6	+0.24 -0.06	12	2

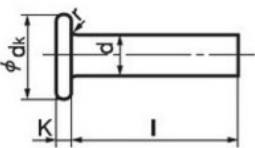

2.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
3	10000×14	●	●
3	20000×10	●	●
4	10000×14	●	●
4	15000×10	●	●
5	10000×14	●	●
5	13000×10	●	●
6	10000×10	●	●
6	5000×14	●	●
8	5000×10	●	●
8	5000×14	●	●
10	5000×10	●	●
10	5000×14	●	●
12	5000×10	●	●
13	3000×14	●	●
14	4000×10	●	●
16	3000×14	●	●
16	4000×10	●	●
18	3000×10	●	●
20	3000×10	●	●

2.5			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
3	6000×14	●	●
4	6000×14	●	●
5	5000×14	●	●
6	5000×14	●	●
8	3000×14	●	●
10	3000×14	●	●
13	2500×14	●	●
16	2000×14	●	●

※1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。

3.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
3	3000×14	●	●
3	5000×10	●	●
4	3000×14	●	●
4	5000×10	●	●
5	3000×14	●	●
5	4000×10	●	●
6	3000×10	●	●
6	3000×14	●	●
8	2500×14	●	●
8	3000×10	●	●
10	2000×10	●	●
10	2000×14	●	●
12	2000×10	●	●
13	2000×14	●	●
16	1500×10	●	●
16	1500×14	●	●
18	1000×10	●	●
20	1000×10	●	●
20	1000×14	●	●
25	1000×10	●	●
25	1000×14	●	●
30	500×10	●	●
30	700×14	●	●

4.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
4	2000×10	●	●
5	2000×10	●	●
5	2000×14	●	●
6	2000×10	●	●
6	2000×14	●	●
8	1000×10	●	●
8	1500×14	●	●
10	1000×10	●	●
10	1500×14	●	●
12	1000×10	●	●
13	1000×14	●	●
14	1000×10	●	●
16	1000×14	●	●
16	800×10	●	●
18	500×10	●	●
20	500×10	●	●
20	800×14	●	●
25	500×10	●	●
30	400×10	●	●
30	500×14	●	●
35	400×10	●	●
40	300×10	●	●

4.5			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
6	1000×10	●	●
6	1000×14	●	●
8	1000×10	●	●
8	1000×14	●	●
10	1000×10	●	●
10	1000×14	●	●
12	1000×10	●	●
13	800×14	●	●
14	800×10	●	●
16	500×10	●	●
16	700×14	●	●
20	600×14	●	●
25	400×10	●	●
25	500×14	●	●
30	300×14	●	●
35	300×14	●	●
40	250×14	●	●

5.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
6	1000×10	●	●
6	1000×14	●	●
8	1000×14	●	●
8	800×10	●	●
10	800×10	●	●
10	800×14	●	●
12	500×10	●	●
13	700×14	●	●
14	500×10	●	●
16	500×10	●	●
16	600×14	●	●
18	500×10	●	●
20	500×10	●	●
20	500×14	●	●
25	400×14	●	●
25	500×10	●	●
30	200×10	●	●
30	300×14	●	●
35	200×10	●	●
35	300×14	●	●
40	200×10	●	●
40	250×14	●	●
45	150×14	●	●
45	200×10	●	●
50	150×10	●	●

6.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
6	500×10	●	●
6	800×14	●	●
8	500×10	●	●
8	700×14	●	●
10	500×10	●	●
10	600×14	●	●
12	500×10	●	●
13	500×14	●	●
14	400×10	●	●
16	400×10	●	●
16	400×14	●	●
18	300×10	●	●
20	300×10	●	●
20	300×14	●	●
25	200×10	●	●
25	300×14	●	●
30	200×10	●	●
30	250×14	●	●
35	200×10	●	●
35	200×14	●	●
40	150×10	●	●
40	150×14	●	●
45	150×10	●	●

8.0			
長さ	入り数	ステンレス	アルミ
10	300×10	●	●
12	250×10	●	●
14	200×10	●	●
16	200×10	●	●
20	150×10	●	●
20	250×14	●	●
25	150×10	●	●
25	200×14	●	●
30	100×10	●	●
30	150×14	●	●
35	100×10	●	●
35	100×14	●	●
40	100×14	●	●
45	80×10	●	●
50	50×10	●	●