


S45C-Q 内ねじ付き 平行ピン h7

姫野精工所製



D10801Q7

S45C-Q

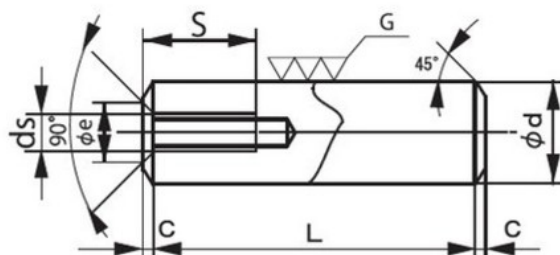

呼び径	寸法差	ds	P	S	e	C
5	m6 h7	M3	0.5	5	3.4	1.0
6		M4	0.7	6	4.5	1.0
8		M5	0.8	7	5.5	1.0
10		M6	1.0	10	6.5	1.0
12		M8	1.25	12	8.5	1.5
13		M8	1.25	12	8.5	1.5
15		M10	1.5	15	10.5	1.5
16		M10	1.5	15	10.5	1.5
20		M12	1.75	17	12.5	1.5

6.0		
長さ	入り数	スチール
10	1000×1	●
12	100×48	●
15	100×48	●
16	100×48	●
18	100×48	●
20	100×48	●
25	100×48	●
28	100×30	●
30	100×30	●
32	100×30	●
35	100×30	●
40	100×30	●
45	100×30	●
50	100×30	●
55	100×20	●
60	100×20	●

8.0		
長さ	入り数	スチール
15	100×48	●
16	100×48	●
18	100×30	●
20	100×30	●
25	100×30	●
30	100×20	●
32	100×20	●
35	100×20	●
40	100×20	●
45	100×14	●
50	100×14	●
55	100×15	●
60	100×15	●
65	100×12	●
70	100×12	●
75	100×12	●
80	100×12	●
90	100×8	●
90	100×8	●

10.0		
長さ	入り数	スチール
18	100×20	●
20	100×20	●
25	100×20	●
28	100×12	●
30	100×12	●
32	100×12	●
35	100×12	●
40	100×12	●
45	100×12	●
50	100×12	●
55	100×10	●
60	100×10	●
65	100×8	●
70	100×8	●
75	100×10	●
80	100×10	●
90	50×14	●
100	50×14	●

12.0		
長さ	入り数	スチール
20	100×14	●
25	100×14	●
28	100×12	●
30	100×12	●
32	100×12	●
35	100×12	●
40	100×12	●
45	100×8	●
50	100×8	●
55	100×8	●
60	100×8	●
65	100×8	●
70	100×8	●
75	50×12	●
80	50×12	●
90	50×8	●
100	50×14	●
110	40×12	●
120	40×10	●

13.0		
長さ	入り数	スチール
20	100×14	●
25	100×12	●
28	100×12	●
30	100×12	●
32	100×12	●
35	100×12	●
40	100×12	●
45	100×8	●
50	100×8	●
55	100×8	●
60	100×8	●
65	100×8	●
70	100×8	●
75	50×12	●
80	50×12	●
90	25×8	●
100	25×8	●
110	25×12	●
120	25×10	●

16.0		
長さ	入り数	スチール
40	50×12	●
45	50×12	●
50	50×10	●
55	50×10	●
60	50×10	●
65	50×8	●
70	50×8	●
75	50×10	●
80	50×10	●
90	25×8	●
100	25×8	●
110	20×12	●
120	20×10	●

20.0		
長さ	入り数	スチール
60	40×8	●
65	40×8	●
70	40×8	●
75	40×8	●
80	30×8	●
90	30×8	●
100	10×14	●
110	10×12	●
120	10×10	●


ステンレス 内ねじ付き 平行ピン m6

姫野精工所製



D1020116

ステンレス

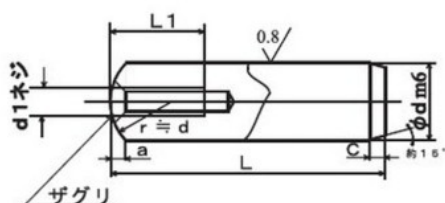

呼び径	5	6	8	10	12	13
基準寸法	5	6	8	10	12	13
d	許容差 m6	+0.012 +0.004	+0.015 +0.006	+0.018 +0.007		
d1	ねじ寸法	M3	M4	M5	M6	M8
	ピッチ	0.5	0.7	0.8	1	1.25
	L1	8	8	10	10	15
	約a	0.63	0.8	1	1.2	1.6
	約C	0.8	1.2	1.6	2	2.5

5.0		
長さ	入り数	ステンレス
15	100×10	●
20	100×48	●
25	100×48	●
30	100×48	●

6.0		
長さ	入り数	ステンレス
15	100×48	●
20	100×48	●
25	100×48	●
30	100×30	●
35	100×30	●
40	100×30	●

8.0		
長さ	入り数	ステンレス
20	100×30	●
25	100×30	●
30	100×48	●
35	100×20	●
40	100×20	●
45	100×14	●
50	100×14	●

10.0		
長さ	入り数	ステンレス
20	100×20	●
25	100×20	●
30	100×14	●
35	100×14	●
40	100×12	●
45	100×12	●
50	100×12	●

12.0		
長さ	入り数	ステンレス
30	100×12	●
35	100×12	●
40	100×12	●
50	50×14	●

13.0		
長さ	入り数	ステンレス
30	100×12	●
35	100×12	●
40	100×12	●
45	50×14	●
50	50×15	●