


ステンレス ⊕ 平タッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=5)(D=7.0 H=2.0)

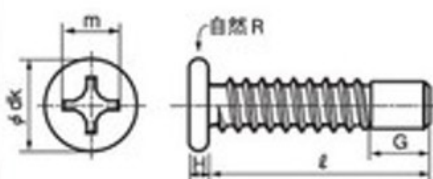

2102020C

ステンレス



ねじの呼び		4
dk	基準寸法	7.0
H	基準寸法	2
m	約	3.5
G	約	5

4.0


長さ	入り数	定価
16	1000×18	●

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=5)



21020520

ステンレス

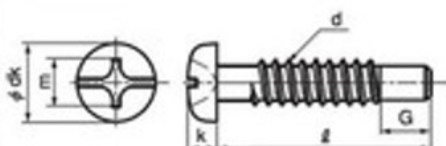

呼び径		4
dk	基準寸法	7.0
	許容差	0 -0.5
k	基準寸法	2.6
	許容差	±0.15
十字穴	m	参考 4.2
	Q	最大 2.03
		最小 1.45
十字穴の番号		2
幅 n		1.00
深さ t		1.40
ガイド部 G		約5
d	最大	4.0
	最小	3.85
ねじの山数 25.4mmに付き		18

4.0


長さ	入り数	定価	DK/D10/D15	(R)R10/R15	dk-D10	dk-D15
20	1000×15	●	●	●	●	●
20	1000×18	●	●	●	●	●
25	1000×10	●	●	●	●	●
30	1000×10	●	●	●	●	●
35	500×10	●	●	●	●	●
35	500×15	●	●	●	●	●
40	500×10	●	●	●	●	●
45	400×15	●	●	●	●	●
45	500×10	●	●	●	●	●
50	500×10	●	●	●	●	●
55	400×10	●	●	●	●	●
55	500×10	●	●	●	●	●
60	400×10	●	●	●	●	●
60	500×10	●	●	●	●	●
65	400×10	●	●	●	●	●
70	400×10	●	●	●	●	●

ステンレス ⊕ ナベタッピンねじ (2種ガイド・ネック付き BNRP形G=5)



21020530

ステンレス

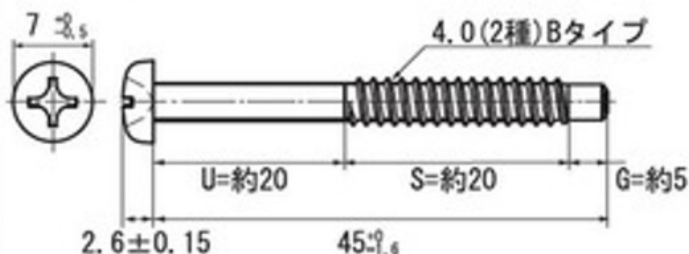

4.0

長さ	入り数	定価
45	500×10	●