

ステンレス SUS410 サンロック ⊕ バインド



小ねじ

マメスクリュー

組込みねじ

タシピンねじ

タップタイト・ハイテクねじ

いたすら防止ねじ 建材用スクリュー

ボルト

キヤンブボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

30035004

SUS 410

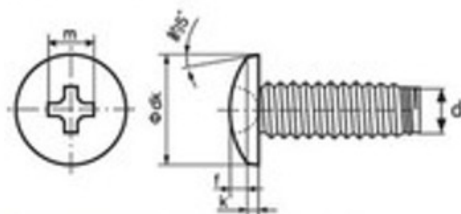

| ねじの呼び d | ピッチ | dk | | f+k | | 十字穴 |
|------------|-----|------|------|------|-------|---------|
| | | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | m 最大 |
| 3 | 0.5 | 6.3 | 0 | 1.90 | ±0.15 | 3.2 |
| 4 | 0.7 | 8.3 | -0.5 | 2.50 | | 4.7 |

| 3.0 | | | 4.0 | | |
|-----|---------|----|-----|---------|----|
| 長さ | 入の数 | 実地 | 長さ | 入の数 | 実地 |
| 8 | 2000×25 | ● | 8 | 1000×16 | ● |
| 10 | 2000×16 | ● | 10 | 1000×15 | ● |
| 14 | 2000×12 | ● | 12 | 1000×15 | ● |

サンロック ⊕ 皿小頭(D=6)(D=8)




30035006

SUS 410

30345006

YUS550

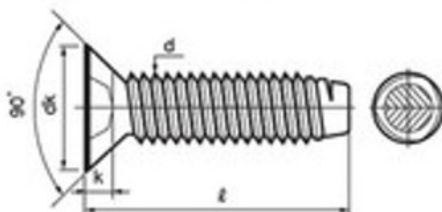

| ねじの呼び d | ピッチ | dk | | k | | 十字穴 | |
|------------|-----|------|------|------|------|---------|-----|
| | | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | m 最大 | 十字穴 |
| 4 | 0.7 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 4.1 | 2 |
| 5 | 0.8 | 8 | -0.5 | 1.9 | -0.3 | 4.9 | |

| 4.0 | | | 5.0 | | |
|-----|---------|------------------|-----|---------|------------------|
| 長さ | 入の数 | SUS410 YUS550 | 長さ | 入の数 | SUS410 YUS550 |
| 6 | 2000×30 | ● | 10 | 1000×10 | ● |
| 8 | 2000×10 | ● | 10 | 1000×16 | ● |
| 8 | 2000×25 | ● | 12 | 1000×10 | ● |
| 10 | 2000×10 | ● | 12 | 1000×16 | ● |
| 10 | 2000×16 | ● | 15 | 500×25 | ● |
| 12 | 1000×10 | ● | 16 | 1000×10 | ● |
| 12 | 1000×25 | ● | 20 | 500×10 | ● |
| 16 | 1000×10 | ● | 20 | 500×16 | ● |
| 16 | 1000×16 | ● | | | |
| 20 | 1000×10 | ● | | | |
| 20 | 1000×15 | ● | | | |
| 25 | 1000×12 | ● | | | |
| 30 | 500×16 | ● | | | |
| 35 | 500×15 | ● | | | |
| 40 | 500×12 | ● | | | |
| 50 | 500×10 | ● | | | |
| 60 | 200×16 | ● | | | |