


鉄 U字角ワッシャー



W0000502

鉄

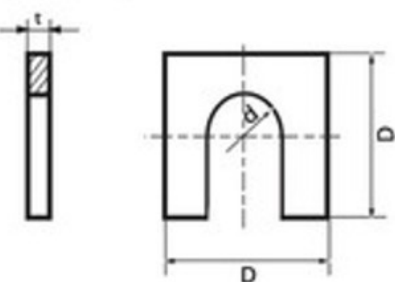

呼び	d		D		t	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
8	9	+0.6 -0	26	+0 -1.3	2.3	±0.3
10	11	+0.7 -0	32	+0	3.2	±0.4
12	14		40	-1.6		
16	18		52	+0 -1.9	4.5	±0.5

呼び	入り数	注記
M8×26×2.3	200×10	●
M10×32×2.3	100×10	●
M12×40×3.2	100×8	●
M16×52×4.5	40×8	●

ステンレス U字角ワッシャー (1T)



W0020512

ステンレス

呼び	入り数	注記
M8×25×1.0	200×10	●

ステンレス U字角ワッシャー (2T)



W0020522

ステンレス

呼び	入り数	注記
M8×25×2.0	200×10	●

ステンレス U字角ワッシャー (3T)



W0020532

ステンレス

呼び	入り数	注記
M8×25×3.0	100×10	●