

## ナイロンナット(輸入)



小ねじ

マクロねじ

組込みねじ

タッピングねじ

タフタイト  
ハイテックねじ

いたずら防止ねじ  
建材用スクリュー

ボルト

キャップボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

N000U250

N002U250

鉄

ステンレス


呼び	入り数	鉄	ステンレス
M4(7×5.7)	2500×10	●	●
M5(8×6.3)	2000×10	●	●
M6(10×8)	1000×8	●	●
M8(13×9.5)	500×8	●	●
M10(17×11)	200×8	●	●
M10(17×11)	250×8	●	●
M12(19×14)	150×10	●	●
M12(19×14)	150×8	●	●
M16(24×18)	80×8	●	●

## 鉄 フニロンナット



N0000255

鉄

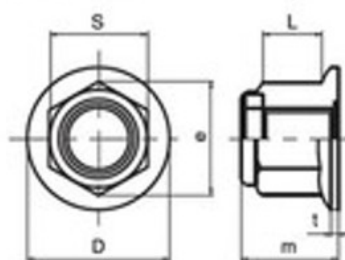

ねじの呼び	ピッチ (p) 並目	平径 (s)		高さ (m)		座径 (D)	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
M4	0.7	7	6.8	5.75	5.25	9.5	9.1
M5	0.8	8	7.8	6.75	6.25	11.0	10.6
M6	1.0	10	9.8	8.30	7.70	13.0	12.6
M8	1.25	13	12.75	10.1	9.5	17.0	16.6
M10	1.5	17	16.75	12.4	11.6	21.0	20.6
M12	1.75	19	18.85	14.8	14.0	24.0	23.5

呼び	入り数	D114	テーパー	テーパー
M8(13×17)	300×10	●	●	●
M10(17×21)	150×10	●	●	●
M12(19×24)	100×10	●	●	●

## 鉄 フニロンナット(細目)



N0000259

鉄

呼び	入り数	テーパー
M12(19×24)	100×10	●