

# 薄丸中空リベット




E0010030

E0020030

黄銅

ステンレス

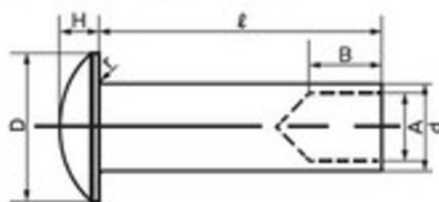

単位：mm

寸法記号	d		D		H		A		B	
	呼び径	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	
2	2	+0.02 -0.06	3.7	0 -0.3	0.6	±0.1	1.3	±0.05	1.8	±0.15
3	3	+0.02 -0.08	5.4	0 -0.4	1.1	±0.15	2.1	±0.07	2.7	±0.2
4	4	+0.02 -0.10	7.2	0 -0.5	1.4		2.8	±0.1	3.6	
5	5		9		1.8	3.5	4.5		±0.25	
6	6	+0.02 -0.12	10.5	0 -0.6	2.1	±0.2	4.2	±0.12	5.4	±0.3


2.0			3.0			4.0			5.0			6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
3	12000×20	●	3	3000×20	●	4	2500×14	●	5	1000×14	●	6	600×14	●
4	10000×20	●	4	3000×20	●	5	2500×14	●	6	1000×14	●	7	600×14	●
5	8000×20	●	5	3000×20	●	6	2200×14	●	7	1000×14	●	8	600×14	●
6	8000×20	●	6	2500×20	●	8	2000×14	●	8	1000×14	●	10	600×14	●
8	6000×20	●	8	2200×20	●	10	1600×14	●	10	900×14	●	12	500×14	●
												12	600×14	●

# ステンレス 平中空リベット



E0020032

ステンレス

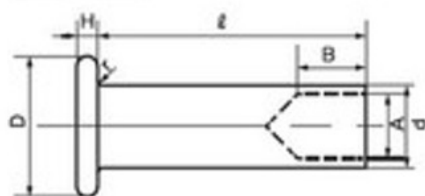

単位：mm

寸法記号	d		D		H		A		B	
	呼び径	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	標準寸法 許容差	
2	2	+0.02 -0.06	3.7	0 -0.3	0.6	±0.1	1.3	±0.05	1.8	±0.15
3	3	+0.02 -0.08	5.4	0 -0.4	1.1	±0.15	2.1	±0.07	2.7	±0.2
4	4	+0.02 -0.10	7.2	0 -0.5	1.4		2.8	±0.1	3.6	
5	5		9		1.8	3.5	4.5		±0.25	
6	6	+0.02 -0.12	10.5	0 -0.6	2.1	±0.2	4.2	±0.12	5.4	±0.3

2.0			3.0			4.0			5.0			6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
3	12000×20	●	3	3000×20	●	4	2500×14	●	5	1000×14	●	6	600×14	●
4	10000×20	●	4	3000×20	●	5	2500×14	●	6	1000×14	●	7	600×14	●
5	8000×20	●	5	3000×20	●	6	2200×14	●	7	1000×14	●	8	600×14	●
6	8000×20	●	6	2500×20	●	8	2000×14	●	8	1000×14	●	10	600×14	●
8	6000×20	●	8	2200×20	●	10	1600×14	●	10	900×14	●	12	600×14	●