




TRI-WING® PAN HEAD MACHINE SCREWS

インチねじ 在庫あり

トライウィング ナベ小ねじ

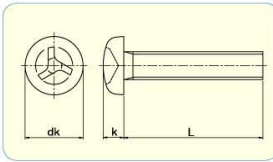

- 材質
ステンレス A2
ステンレス A2 黒染め
ステンレス A2 ナイロロック加工

- トライアングル穴の中では、プラス・マイナス
ドライバーは空回りします。
- インチねじ在庫あります。



	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.6	8.17	9.47	12.49	15.62
k	1.8	2.92	3.37	4.44	5.53
ドライバーサイズ	W2	W4	W5	W6	W7

	#6-32	#8-32	#10-24	#10-32
dk	6.9	8.2	9.5	9.5
k	2.5	3	3.4	3.4
ドライバーサイズ	W3	W4	W5	W5



メートルねじ

サイズ	製品コード			梱包	
	d	L	製品コード		
M3	6	TW010306	TW010306BK	TW010306NY	100
	8	TW010308	TW010308BK	TW010308NY	100
	10	TW010310	TW010310BK	TW010310NY	100
	12	TW010312	TW010312BK	TW010312NY	100
	16	TW010316	TW010316BK	TW010316NY	100
	20	TW010320	TW010320BK	TW010320NY	100
M4	8	TW010408	TW010408BK	TW010408NY	100
	10	TW010410	TW010410BK	TW010410NY	100
	12	TW010412	TW010412BK	TW010412NY	100
	16	TW010416	TW010416BK	TW010416NY	100
	20	TW010420	TW010420BK	TW010420NY	100
	25	TW010425	TW010425BK	TW010425NY	100
M5	10	TW010510	TW010510BK	TW010510NY	100
	12	TW010512	TW010512BK	TW010512NY	100
	16	TW010516	TW010516BK	TW010516NY	100
	20	TW010520	TW010520BK	TW010520NY	100
	25	TW010525	TW010525BK	TW010525NY	100
	30	TW010530	TW010530BK	TW010530NY	100
M6	10	TW010610	TW010610BK	TW010610NY	100
	12	TW010612	TW010612BK	TW010612NY	100
	16	TW010616	TW010616BK	TW010616NY	100
	20	TW010620	TW010620BK	TW010620NY	100
	25	TW010625	TW010625BK	TW010625NY	100
	30	TW010630	TW010630BK	TW010630NY	100
M8	10	TW010810	TW010810BK	TW010810NY	100
	12	TW010812	TW010812BK	TW010812NY	100
	16	TW010816	TW010816BK	TW010816NY	100
	20	TW010820	TW010820BK	TW010820NY	100
	25	TW010825	TW010825BK	TW010825NY	100
	30	TW010830	TW010830BK	TW010830NY	100
新サイズ	35	TW010835	TW010835BK	TW010835NY	100
	40	TW010840	TW010840BK	TW010840NY	100
	50	TW010850	TW010850BK	TW010850NY	100

インチねじ

サイズ	製品コード			梱包	
	d	L	製品コード		
#6-32	3/8	TW01.00632.030	TW0100632030BK	TW0100632030NY	100
	1/2	TW01.00632.040	TW0100632040BK	TW0100632040NY	100
	3/4	TW01.00632.060	TW0100632060BK	TW0100632060NY	100
	1	TW01.00632.100	TW0100632100BK	TW0100632100NY	100
#8-32	3/8	TW01.00832.030	TW0100832030BK	TW0100832030NY	100
	1/2	TW01.00832.040	TW0100832040BK	TW0100832040NY	100
#10-24	3/4	TW01.00832.060	TW0100832060BK	TW0100832060NY	100
	1	TW01.01024.100	TW0101024100BK	TW0101024100NY	100
#10-32	1/2	TW01.01032.040	TW0101032040BK	TW0101032040NY	100
	3/4	TW01.01032.060	TW0101032060BK	TW0101032060NY	100

1本から出荷致します！詳しくはお問い合わせください。
製品コード末尾「BK」=黒染め、「NY」=ナイロック加工。

戻り止めネジ
Nylok® ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 軽くて錆びない
- 作業性が抜群

1本から出荷致します！詳しくはお問い合わせください。
製品コード末尾「BK」=黒染め、「NY」=ナイロック加工。

専用工具はP.36～37をご覧ください

TRI-WING®は Phillips screw Co.社の登録商標です