

平角線ばね

STOCK SPRINGS

シリコンクロム鋼線


材質 SWOSC 相当

巻方向 右

外径 10

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)※1

ネット
対応品

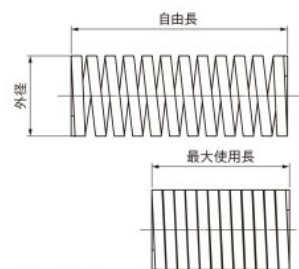

☆自由長の欄、上から 軽少荷重用 黄色
軽荷重用 青色
中荷重用 赤色
重荷重用 緑色
極重荷重用 茶色

☆荷重時の設計寿命は50万回です。

☆外径／+0mm-0.7mm ☆内径／+0.1mm+0.7mm ☆自由長／50mm以下±0.5mm 50mm以上±1% ☆荷重の許容差±10%

製品番号	外径 mm	内径 mm	自由長 mm	ばね定数 N/mm (kgf/mm)		表面色	最大使用長 mm	タワミ mm	荷 重 N (kgf)		単価 円		
											1~19	20~49	50~個
50-1020	10	5	20	9.8	1.0	黄	10.0	9.0	88	9	77	73	70
51-1020				17.7	1.81	青	12.0	7.2	127	13	77	73	70
52-1020				30.7	3.13	赤	13.6	5.8	176	18	77	73	70
53-1020				61.3	6.25	緑	15.2	4.3	265	27	77	73	70
54-1020				110	11.2	茶	16.0	3.6	397	41	95	90	87
50-1025			25	7.8	0.80	黄	12.5	11.2	88	9	77	73	70
51-1025				14.2	1.45	青	15.0	9.0	127	13	77	73	70
52-1025				24.5	2.5	赤	17.0	7.2	176	18	77	73	70
53-1025				49	5.0	緑	19.0	5.4	265	27	81	77	74
54-1025				88.2	9.0	茶	20.0	4.5	397	41	104	98	95
50-1030			30	6.5	0.67	黄	15.0	13.5	88	9	77	73	70
51-1030				11.9	1.21	青	18.0	10.8	127	13	77	73	70
52-1030				20.4	2.08	赤	20.4	8.6	176	18	77	73	70
53-1030				40.8	4.16	緑	22.8	6.5	265	27	86	81	78
54-1030				73.5	7.50	茶	24.0	5.4	397	41	113	107	103
50-1040			40	4.9	0.50	黄	20.0	18.0	88	9	81	77	74
51-1040				8.8	0.90	青	24.0	14.4	127	13	81	77	74
52-1040				15.3	1.56	赤	27.2	11.5	176	18	86	81	78
53-1040				30.9	3.15	緑	30.4	8.6	265	27	104	98	95
54-1040				55.1	5.60	茶	32.0	7.2	397	41	131	124	120
50-1050			50	3.9	0.40	黄	25.0	22.5	88	9	95	90	87
51-1050				7.2	0.73	青	30.0	18.0	127	13	95	90	87
52-1050				12.3	1.25	赤	34.0	14.4	176	18	104	98	95
53-1050				24.5	2.50	緑	38.0	10.8	265	27	113	107	103
54-1050				44.1	4.50	茶	40.0	9.0	397	41	140	133	128
50-1060			60	3.3	0.33	黄	30.0	27.0	88	9	113	107	103
51-1060				5.9	0.60	青	36.0	21.6	127	13	113	107	103
52-1060				10.2	1.04	赤	40.8	17.3	176	18	113	107	103
53-1060				20.4	2.08	緑	45.6	13.0	265	27	131	124	120
54-1060				36.8	3.70	茶	48.0	10.8	397	41	153	145	140
50-1070			70	2.8	0.29	黄	35.0	31.5	88	9	122	115	111
51-1070				5.0	0.51	青	42.0	25.2	127	13	122	115	111
52-1070				8.7	0.89	赤	47.6	20.2	176	18	122	115	111
53-1070				17.5	1.79	緑	53.2	15.1	265	27	140	133	128
54-1070				31.5	3.20	茶	56.0	12.6	397	41	167	158	153

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。