

# ねじりスプリング


ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

巻方向 右密着巻

内径 ③④⑤

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)<sup>※1</sup>

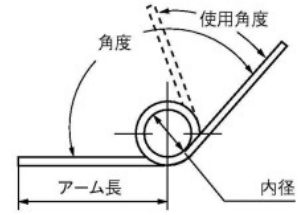

☆ばね定数は、1度のタワミ角をするのに必要な力をいいます。

☆内径の許容差/D/d 4~8=±1.5% 最小±0.2mm  
D/d 8~15=±2% 最小±0.3mm

RoHS 適合品 ネット 対応品



表紙ウラの価格表参照

※07年ストックスプリングの製品番号が変わりました。新旧製品番号対照表は、<http://www.samini.co.jp/engineer/>をご覧ください。 ※価格表は、表紙のウラ面をご覧下さい。 単位:mm

項目	内径	3			4			5			
		アーム長			16			20			
巻数	角度	線径	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8
2	90°	製品番号	33-0320	33-0330	33-0340	33-0420	33-0430	33-0440	33-0520	33-0530	33-0540
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.055 0.006	0.170 0.017	0.403 0.041	0.131 0.013	0.313 0.032	0.635 0.065	0.256 0.026	0.522 0.053	1.592 0.162
	使用角度	61	47	37	61	48	41	59	50	37	
2	135°	製品番号	33-0321	33-0331	33-0341	33-0421	33-0431	33-0441	33-0521	33-0531	33-0541
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.059 0.006	0.180 0.018	0.426 0.043	0.139 0.014	0.332 0.034	0.672 0.069	0.271 0.028	0.552 0.056	1.686 0.172
	使用角度	58	45	35	58	45	38	55	47	35	
2	180°	製品番号	33-0322	33-0332	33-0342	33-0422	33-0432	33-0442	33-0522	33-0532	33-0542
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.062 0.006	0.191 0.019	0.453 0.046	0.148 0.015	0.352 0.036	0.715 0.073	0.288 0.029	0.587 0.060	1.79 0.183
	使用角度	55	42	33	55	42	36	52	44	32	
3	90°	製品番号	33-0323	33-0333	33-0343	33-0423	33-0433	33-0443	33-0523	33-0533	33-0543
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.038 0.004	0.118 0.012	0.279 0.028	0.091 0.009	0.217 0.022	0.440 0.045	0.177 0.018	0.361 0.037	1.10 0.112
	使用角度	89	69	54	89	69	59	85	72	53	
3	135°	製品番号	33-0324	33-0334	33-0344	33-0424	33-0434	33-0444	33-0524	33-0534	33-0544
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.040 0.004	0.122 0.012	0.290 0.030	0.094 0.010	0.225 0.023	0.457 0.047	0.184 0.019	0.376 0.038	1.15 0.117
	使用角度	85	66	52	86	67	57	82	69	51	
3	180°	製品番号	33-0325	33-0335	33-0345	33-0425	33-0435	33-0445	33-0525	33-0535	33-0545
		価格コード	A3	A3	A4	A3	A4	A5	A4	A5	A6
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.042 0.004	0.127 0.013	0.302 0.031	0.098 0.010	0.235 0.024	0.476 0.049	0.192 0.020	0.391 0.040	1.19 0.122
	使用角度	82	63	50	82	64	54	78	66	49	
5	90°	製品番号	33-0326	33-0336	33-0346	33-0426	33-0436	33-0446	33-0526	33-0536	33-0546
		価格コード	A3	A4	A5	A4	A5	A6	A5	A6	A7
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.024 0.002	0.073 0.007	0.173 0.018	0.056 0.006	0.134 0.014	0.272 0.028	0.110 0.011	0.224 0.023	0.682 0.070
	使用角度	144	111	87	144	112	96	137	116	86	
5	135°	製品番号	33-0327	33-0337	33-0347	33-0427	33-0437	33-0447	33-0527	33-0537	33-0547
		価格コード	A3	A4	A5	A4	A5	A6	A5	A6	A7
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.024 0.002	0.075 0.008	0.177 0.018	0.058 0.006	0.137 0.014	0.279 0.028	0.112 0.011	0.229 0.023	0.699 0.071
	使用角度	140	108	85	140	110	93	134	114	84	
5	180°	製品番号	33-0328	33-0338	33-0348	33-0428	33-0438	33-0448	33-0528	33-0538	33-0548
		価格コード	A3	A4	A5	A4	A5	A6	A5	A6	A7
		ばね定数 N・mm/deg kgf・mm/deg	0.025 0.003	0.076 0.008	0.181 0.018	0.059 0.006	0.141 0.014	0.286 0.029	0.115 0.012	0.235 0.024	0.716 0.073
	使用角度	137	106	83	137	107	91	131	111	82	

注: トーションばねは、ばねを巻き込むように使うのが正しい方向です。 ※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談