

ホースバンド


ステンレス

材 質 SUS304-W

納 期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品

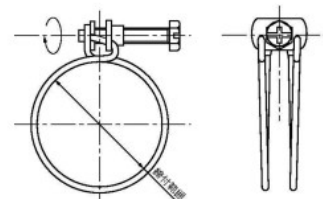

- ボルト:6~14φまで丸プラス、
15φ以上六角マイナス
- ナット:6~14φまで小判型、
15φ~箱型 ●耐圧:中圧

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価 円		
				1~9	10~29	30~個
KS006	5~6	1.2	4×20	100	84	70
KS008	7~8			100	84	70
KS009	8~9			105	87	72
KS010	8~10			105	87	72
KS012	10~12			110	89	74
KS013	11~13			110	89	74
KS014	12~14			115	92	76
KS015	13~15	2.0	6×30	138	111	92
KS016	14~16			143	117	94
KS018	16~18			143	117	94
KS020	18~20			148	117	98
KS022	20~22			148	117	98
KS025	23~25			153	121	100
KS028	26~28			158	127	102
KS030	28~30			158	127	104
KS032	29~32	2.3	6×40	166	134	112
KS035	32~35			171	139	112
KS038	35~38			176	144	117
KS040	37~40			181	144	122
KS042	39~42			181	144	122
KS045	42~45			186	149	128
KS048	45~48			186	149	128
KS050	47~50			191	154	132

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価 円		
				1~9	10~29	30~個
KS055	50~55	2.3	6×50	201	159	137
KS060	55~60			201	159	137
KS065	60~65			211	169	142
KS070	65~70			221	173	147
KS075	70~75			226	178	152
KS080	75~80			236	189	157
KS085	80~85			244	196	164
KS090	85~90			254	201	169
KS095	90~95			259	211	174
KS100	92~100			274	221	184
KS105	97~105	2.3	6×62	294	236	194
KS110	102~110			312	248	206
KS115	107~115			327	258	216
KS120	112~120			342	273	226
KS125	117~125			357	283	236
KS130	122~130			387	308	256
KS140	130~140			458	368	304
KS150	140~150			488	393	324
KS160	150~160			518	412	344
※KS175	165~175			578	463	384
KS190	180~190	2.3	6×62	609	488	404
KS200	190~200			639	513	424

※KS180は2014年5月よりKS175に品番改訂致しました。

※KS007は廃番になりました。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。