

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミツギロン



EVA Cone

“エバーコーン”

同商品群
在庫数 28 アイテム

キャップ付き



EVA-C

特長 ●寒さに強く、色落ちしにくいコーンです。
●燃やしてもダイオキシンなどの有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。●上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です。
用途 ●工事現場や駐車場などに。

用途
材質 ●EVA樹脂
製造国 ●日本



優れた復元力で車などに踏まれても破損しにくいです

株ミツギロン[888483]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
212-4513	EVA-C	¥6,857	¥9,000	レッド/ホワイト	370×775	5	3.2	1001(110)

☎商品のお問い合わせ:072-257-7281 http://www.mitsugiron.co.jp/

カーボーイ



PVC Traffic Corn 700

“PVCコーン700”

同商品群
在庫数 8 アイテム

CP70 (レッド)



CP71 (レッド/反射)

特長 ●柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。
●ウェイト一体型で倒れにくいです。
●コーンの先端に40φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途 ●立入禁止標示などに。
材質 ●PVC、ゴム
製造国 ●中国



株カーボーイ[300624]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-7423	CP70	¥2,600	¥2,600	レッド	360×700	5	3.5	2247(131)
835-7424	CP71	¥2,900	¥2,900	レッド/反射	360×700	5	3.5	4474(137)

☎商品のお問い合わせ:0475-55-7820 http://www.car-boy.co.jp/

サンコー



Heavy Scotch Cone

ヘビースコッチコーン

同商品群
在庫数 12 アイテム

8Y0049 (ブルー/ホワイト)



8Y0052 (レッド/ホワイト)



8Y0055 (グリーン/ホワイト)

特長 ●耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。
●反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
用途 ●道路や工事現場などの規制に。
材質 ●低密度ポリエチレン(LDPE)
製造国 ●日本

用途
材質 ●低密度ポリエチレン(LDPE)
製造国 ●日本

三甲興[437306]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
779-7567	8Y0049	¥7,650	¥8,030	ブルー/ホワイト	370×710	5	3.7	387(121)
779-7575	8Y0052	¥7,650	¥8,030	レッド/ホワイト	370×710	5	3.7	309(143)
779-7583	8Y0055	¥7,650	¥8,030	グリーン/ホワイト	370×710	5	3.7	73(141)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 http://www.sanko-kk.co.jp/

サンコー



Heavy Cone

ヘビーコーン

同商品群
在庫数 12 アイテム

8Y0058 (青)



8Y0061 (赤)

特長 ●耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。
用途 ●道路や工事現場などの規制に。
材質 ●低密度ポリエチレン(LDPE)
製造国 ●日本

用途
材質 ●低密度ポリエチレン(LDPE)
製造国 ●日本

三甲興[437306]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
779-7591	8Y0058	¥6,910	¥7,260	青	370×710	5	3.7	25(139)
779-7605	8Y0061	¥6,910	¥7,260	赤	370×710	5	3.7	51(148)
779-7613	8Y0064	¥6,910	¥7,260	緑	370×710	5	3.7	12(64)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 http://www.sanko-kk.co.jp/

グリーncross



Strong Cone

ストロングコーン

同商品群
在庫数 17 アイテム


1105300501 (緑/白)



1105300502 (赤/白)



1105300503 (黄/白)

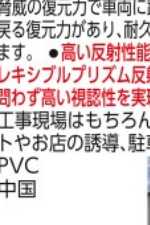

1105300504 (青/白)

特長 ●脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。●高い反射性能を持つ3M™フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。
用途 ●工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
材質 ●PVC
製造国 ●中国

用途
材質 ●PVC
製造国 ●中国



使用例

株グリーncross[371201]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
788-1363	1105300501	¥5,057	オープン	緑/白	355×714	1	3.6	488(183)
788-1371	1105300502	¥5,057	オープン	赤/白	355×714	1	3.6	907(96)
218-2492	1105300503	¥5,057	オープン	黄/白	355×714	1	3.6	-
218-0976	1105300504	¥5,057	オープン	青/白	355×714	1	3.6	-

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 http://www.green-cross.co.jp/

トوغ



The Sukerukon

“スケルコン”

同商品群
在庫数 9 アイテム

455Y (クリア/イエロー)



705RL (クリア/レッド)

特長 ●巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
●定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途 ●工事現場や駐車場に。
材質 ●軟質塩化ビニール
製造国 ●日本

用途
材質 ●軟質塩化ビニール
製造国 ●日本



使用例

トوغ安全工業[629420]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
423-2577	455Y	¥4,286	オープン	クリア/イエロー	290×450	1	1.3	15(108)
423-2569	455R	¥4,286	オープン	クリア/レッド	290×450	1	1.3	18(200)
423-2593	705YL	¥8,571	オープン	クリア/イエロー	370×700	1	3.0	3(25)
423-2585	705RL	¥8,571	オープン	クリア/レッド	370×700	1	3.0	0(-)


☎商品のお問い合わせ:044-865-3411 http://www.tougu.co.jp/

グリーncross



Road Cone

まる見えコーン

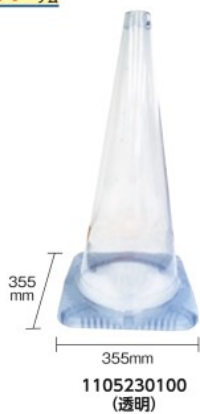同商品群
在庫数 17 アイテム

1105230100 (透明)



 
1105230101 (透明緑リング)



1105230102 (透明赤リング)



1105230103 (透明黄リング)



1105230104 (透明青リング)

特長 ●透明コーンで中身が見えます。
●ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。
用途 ●イベント等でのテロ対策に。
材質 ●PVC
製造国 ●中国

用途
材質 ●PVC
製造国 ●中国

株グリーncross[371201]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-1157	1105230100	¥7,143	オープン	透明	355×714	1	3.2	10(72)
116-1158	1105230101	¥8,164	オープン	透明緑リング	355×714	1	3.2	0(-)
116-1159	1105230102	¥8,164	オープン	透明赤リング	355×714	1	3.2	6(300)
116-1160	1105230103	¥8,164	オープン	透明黄リング	355×714	1	3.2	8(115)
116-1161	1105230104	¥8,164	オープン	透明青リング	355×714	1	3.2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:078-304-7811 http://www.green-cross.co.jp/