




三甲 GT パレット

高い剛性をもつパレット

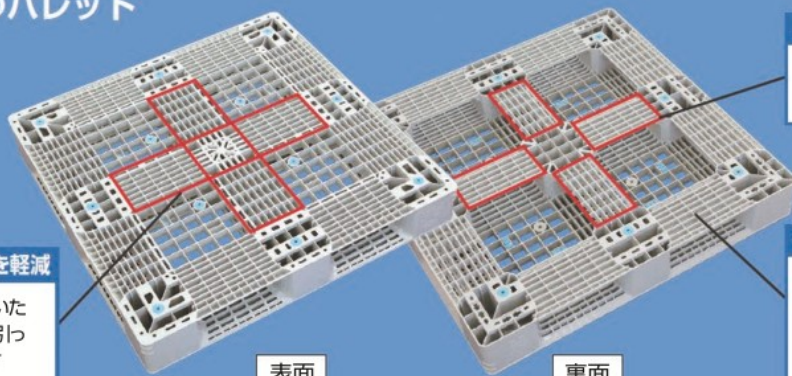

フォーク作業時の破損を軽減

表面に大きな開口部が無い
ため、開口部にフォーク爪が引っ
かからず破損を軽減します

ハンドリフト乗り上げ部の破損を軽減


表面の連続したリブ配置により
桁部付け根の破損を防止

偏った負荷に対する変形を抑制

下面デッキが一体タイプとなっ
たことで全体の剛性がアップ。
井の字状のラック保管時や、
ジョルダー使用時の変形を抑制

曲げ強度が約42%強い※


※同等品比

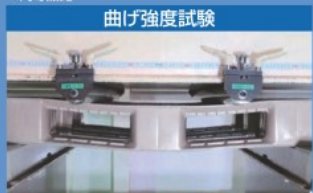

<JIS Z 0602> 1000kg 仕様での評価

下面デッキボードが約60%強い※

※同等品比

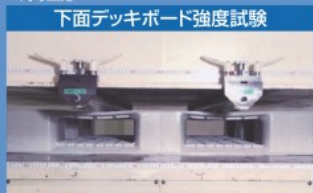

<JIS Z 0602> 1000kg 仕様での評価

下面デッキボードの破損なし




格子リブ一体構造のため破損無し

サンコー



Plastic Pallet

プラスチックパレット

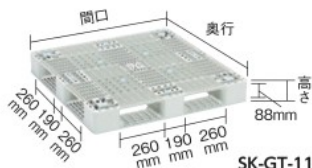

SK-GT-1111D4-GL

特長 ●格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの
乗り上げによる破損を防いでいます。

仕様 ●適合機器:ハンドパレットトラック、フォークリフト

●片面四方差し
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

三甲棟[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	差込口寸法(間口側) 幅×高さ(mm)	差込口寸法(奥行側) 幅×高さ(mm)	中央桁幅 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★479-7175	SK-GT-1012D4-GLA	¥18,450	¥20,510	1000	4000	グレー	1200×1000×150	260×88	260×88	190	1	16.8	3(4)
★469-8801	SK-GT-1111D4-GL	¥18,720	¥20,510	1000	4000	グレー	1103×1103×150	260×88	260×88	190	1	17.0	0(-)


☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

サンコー



Plastic Pallet

プラスチックパレット(平置き使用推奨品)

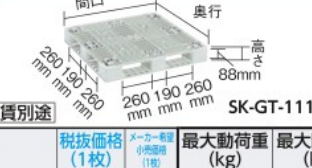

SK-GT-1111D4-2-GL

特長 ●格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの
乗り上げによる破損を防いでいます。

仕様 ●適合機器:ハンドパレットトラック、フォークリフト

●片面四方差し ●平置き使用推奨
材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途

三甲棟[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	差込口寸法(間口側) 幅×高さ(mm)	差込口寸法(奥行側) 幅×高さ(mm)	中央桁幅 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★203-7148	SK-GT-1010D4-AGL	¥21,000	¥21,000	1000	4000	Aグレー	1000×1000×150	260×90	260×90	190	1	12.2	1(-)
★479-7167	SK-GT-1012D4-2-GLA	¥13,176	¥15,370	1000	4000	グレー	1200×1000×150	260×88	260×88	190	1	11.4	0(-)
★469-8797	SK-GT-1111D4-2-GL	¥13,176	¥15,370	1000	4000	グレー	1100×1100×150	260×88	260×88	190	1	11.4	32(10)
★479-7183	SK-GT-1111D4-3-GLA	¥18,540	¥22,540	1000	4000	グレー	1100×1100×150	260×88	260×88	190	2	14.6	5(-)
★818-8794	SK-GT-1111D4-4-GLA	¥19,250	¥22,000	1000	4000	グレー	1103×1103×150	260×88	260×88	190	2	14.3	0(-)
★149-1846	SKGT1111D4-5AGL	¥14,350	¥16,400	1000	4000	Aグレー	1100×1100×125	260×85	260×85	190	1	11.7	0(-)


☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

サンコー



Plastic Pallet

プラスチックパレット

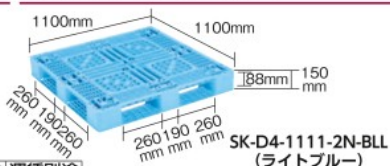

SK-D4-1111-2N-BLL
(ライトブルー)



(裏面)

特長 ●裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ
孔を設置しています。●一貫輸送用パレット「フルパレット」としてJIS規格で定められています。

仕様 ●適合機器:ハンドパレット
トラック・フォークリフト

●片面四方差し
製造国 ●日本

品番末尾	材質
16・2N-BLL	ポリプロピレン(PP)
2S-BK	再生ポリプロピレン(PP)
12-BL	ポリエチレン(PE)

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途

三甲棟[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	差込口寸法(間口側) 幅×高さ(mm)	差込口寸法(奥行側) 幅×高さ(mm)	中央桁幅 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★203-7147	SK-D4-1111-16-BLL	¥14,600	¥14,600	1000	4000	ライトブルー	1100×1100×150	260×89	260×89	190	1	11.7	15(-)
★459-3995	SK-D4-1111-2S-BK	¥18,333	¥21,200	1000	4000	ブラック	1100×1100×150	260×88	260×88	190	2	14.8	49(377)
★492-3570	SK-D4-1111-2N-BLL	¥18,441	¥22,540	1000	4000	ライトブルー	1100×1100×150	260×88	260×88	190	1	15.2	71(28)
★459-3961	SK-D4-1111-12-BL	¥17,128	¥20,930	1000	4000	ライトブルー	1100×1100×150	260×88	260×88	190	2	17.9	9(225)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>