


■構造



名称	材質
① ケーシング	SUS 304
② ゴムスリーブ	EPDM
③ 締付けボルト	SUS 304
④ 棒状ワッシャ	SUS 304
⑤ 棒状ナット	SUS 304
⑥ グリップリング	SUS 304
⑦ スライド板	SUS 304
⑧ プロテクションリング	SUS 304
⑨ 丸リング	SUS 304
⑩ スペーサー	EPDM

■寸法・規格表

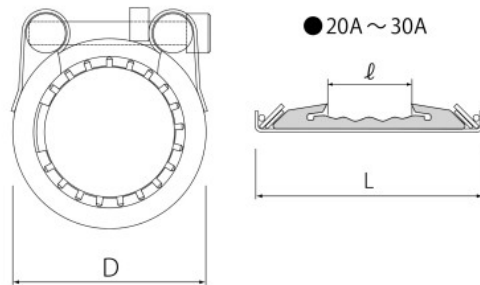

塩ビ管 呼び径	型式番号	適用管 外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重量 (kg)	管端の 許容隙間 (mm)
			外径 D (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)			
20A	GVP-20E	26.0	43.2	57.5	21	M6	5	1.0	0.21	0 ~ 10
25A	GVP-25E	32.0	49.0							
30A	GVP-30E	38.0	57.6			M8	6			



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 本継手は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
- 取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元



当社は ISO 9001 (品質マネジメントシステム) の認証を取得しております。

ショーボンドマテリアル株式会社

- 東京事業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03(6861)7411(代表) / FAX. 03(6861)7421
- 大阪事業所：〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
TEL. 06(6965)7235(代表) / FAX. 06(6965)7236
- HPアドレス：<https://www.sb-material.co.jp/>

代理店