

HS-3、Hノズルは単体及び複数ノズルを連結して(特別仕様)除電や除塵に使用します。

Hノズルは単体使用時、パワーユニット47との組み合わせでイオンバランスも調整が可能です。




HS-3



H



HS-3連結

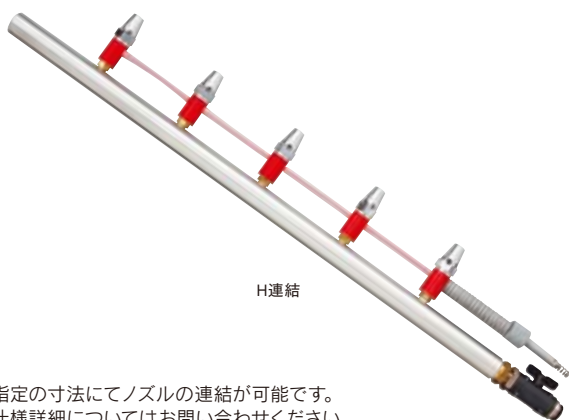

H連結

ご指定の寸法にてノズルの連結が可能です。
※仕様詳細についてはお問い合わせください。

HS-3/H

エア消費量 HS-3 87Nℓ/min(0.3MPaのとき)
H 113Nℓ/min(0.3MPaのとき)

一般産業 Ion Balance 調整可能 Air Assist 圧搾空気 Power Unit[®] 47[™]

エアノズルR36は印刷機、包装機、成型機等の自動機への組み込み用として開発され、静電気除去とホコリ等の除去を目的としています。

製品の形状や用途に合わせてノズルの吹き出し形状や高圧ケーブルの取り出し方向などが選択できます。



R36-AF (フラット、ストレート)



R36-RF (フラット、ライトアングル)



R36-RR (ラウンド、ライトアングル)



R36-AR (ラウンド、ストレート)

R36

型式	エア吹きだしタイプ	高圧ケーブル出し方向
R36-AF	フラット	ストレート
R36-RF	フラット	ライトアングル
R36-AR	ラウンド	ストレート
R36-RR	ラウンド	ライトアングル

重量 約50g (高圧ケーブル含まず)

一般産業 Air Assist 圧搾空気 Power Unit[®] 47[™] Power Unit[®] 150[™]