

STEC2T

エステック2枚刃ショート刃

High Grade Powder Metallurgy H.S.S 2-Flutes Short




φ0.5~2.6 φ2.7~30 φ31~40



外径0.5~2.9



外径3~40

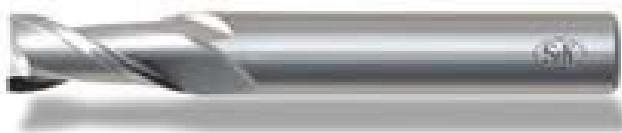

- 高級粉末ハイスを採用しています。
- 溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
- High grade powder metallurgy HSS material.
- Covering for wide range of processing, as slotting, side milling and drilling.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○		○	○		○	○

VAN:2ST・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
0.5	0.8	50	6	*	
0.6	1	50	6	*	
0.7	1	50	6	*	
0.8	1.3	50	6	*	
0.9	1.3	50	6	*	
1	2	50	6	●	
1.1~1.4	2	50	6	□	
1.5	3.5	50	6	●	
1.6~1.9	3.5	50	6	□	
2	5	50	6	●	
2.1~2.4	5	50	6	□	
2.5	6	50	6	●	
2.6~2.9	6	50	6	□	
3	7	50	6	●	
3.1~3.4	7	50	6	□	
3.5	8	60	8	●	
3.6~3.9	8	60	8	□	
4	8	60	8	●	
4.1~4.4	8	60	8	□	
4.5	10	60	8	●	
4.6~4.9	10	60	8	□	
5	10	60	8	●	

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬エンドミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialハイスエンドミル
High Speed Steel End Mills