

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

SUZUKID Automatic Welding Filter
SUZUKID 日本
遮光度調整機能付液晶カートリッジ“プロメ・ブルーフィルタ”

特長 ●ブルーフィルタの採用により、今までにない鮮明な視界を実現しました。
 ●3つの調整ダイヤルにより、「遮光度」「感度」「戻り速度」の調整が可能です。
 ●既存の手持面などに取付可能です。
 ●MIG/MAG/TIG/手棒溶接
 ●視界の広さ:92×34mm
 ●電源:リチウム電池CR1025×2個(付属)+ソーラー電池
 ●遮光速度:1/10000秒

用途仕様
 ●製造国:中国

商品紹介動画


PM-10CB

 108mm
 50.8mm

使用例


SUZUKID Automatic Welding Filter
SUZUKID 日本
遮光度調整機能付液晶カートリッジ“プロメ”

特長 ●溶接時のアーク光を瞬時に感知し自動的に遮光し目を保護します。
 ●カートリッジタイプで既存の手持面などに取り付け可能です。
 ●抜群の遮光スピードと視野の広さで溶接作業をサポート致します。
 ●視界の広さ:92×34mm
 ●電源:リチウム電池CR1025×2個(付属)+ソーラー電池
 ●遮光速度:1/10000秒

用途仕様
 ●製造国:中国

商品紹介動画


PM-10C

 108mm
 50.8mm

発注単位1個 スター電器製造機[532747]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	遮光前	遮光後	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
194-9945	PM-10CB	¥15,963	¥25,300	#3.5	#9~#13	50.8×108	1	102	224(640)

商品のお問い合わせ:0466-27-2666 http://www.suzukid.co.jp/

発注単位1個 スター電器製造機[532747]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	遮光前	遮光後	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
818-5947	PM-10C	¥15,963	¥25,300	#3.5	#9~#13	50.8×108	1	102	335(104)

商品のお問い合わせ:0466-27-2666 http://www.suzukid.co.jp/

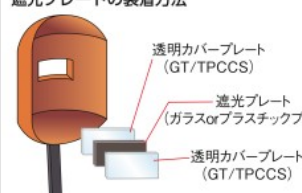
トラスコ Glass Sheet
TRUSCO 日本
素ガラス

特長 ●コスト重視の低価格タイプです。
 用途 ●遮光ガラス用のカバーレンズとして。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 ●厚さ:2.0mm
 材質 ●ガラス
 製造国 ●日本

GT(100枚・パック入)


トラスコ Hard Coated Polycarbonate Welding Cover Sheet
TRUSCO 日本
JIS遮光ポリカハードコートプレート

特長 ●遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。 ●遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 ●JIS T8141規格品です。
 用途 ●アーク溶接に。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 ●厚さ:2.4mm(中央) 3.2mm(端部)
 材質 ●ポリカーボネート(ハードコート仕様)
 製造国 ●日本

遮光プレートの装着方法

 ① 遮光プレート1枚と透明カバープレート2枚を用意します。
 ② 遮光プレートの前後に透明カバープレートを当てて3枚セットにします。
 ③ 手持ち面の内側からレンズを装着します。

発注単位1パック トラスコ中山機[202258]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
228-2798	GT	¥2,829	¥3,300	50×103	100	10	2820	3077(100)
228-2836	P-GT	¥206	¥240	50×103	2	20	66	11018(99)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

発注単位1パック トラスコ中山機[202258]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
228-2798	GT	¥2,829	¥3,300	50×103	100	10	2820	3077(100)
228-2836	P-GT	¥206	¥240	50×103	2	20	66	11018(99)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ Clear Plastic Cover Sheet
TRUSCO 日本
透明プラスチックカバープレート

特長 ●軽くて割れにくく、傷にも強いです。
 ●スパッターが付きにくいです。
 耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
 用途 ●透明のプラスチックカバープレートとして。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 ●厚さ:1.0mm
 材質 ●ポリカーボネート
 製造国 ●ドイツ

TPCCS(20枚・パック入)


トラスコ Hard Coated Polycarbonate Welding Cover Sheet
TRUSCO 日本
JIS遮光ポリカハードコートプレート

特長 ●遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。 ●遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 ●JIS T8141規格品です。
 用途 ●アーク溶接に。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 ●厚さ:2.4mm(中央) 3.2mm(端部)
 材質 ●ポリカーボネート(ハードコート仕様)
 製造国 ●日本

PC-11(20枚・パック入)


発注単位1パック トラスコ中山機[936907]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	遮光度	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
284-7493	PC-9	¥12,857	¥15,000	#9	50×105	20	20	322	32(85)
284-7507	PC-10	¥12,857	¥15,000	#10	50×105	20	20	322	30(67)
228-2810	PC-11	¥12,857	¥15,000	#11	50×105	20	20	322	11(58)
284-7515	P-PC-9	¥1,414	¥1,650	#9	50×105	2	20	40	401(96)
284-7523	P-PC-10	¥1,414	¥1,650	#10	50×105	2	20	40	527(86)
228-2852	P-PC-11	¥1,414	¥1,650	#11	50×105	2	20	40	514(98)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ Welding Glass Sheet
TRUSCO 日本
遮光ガラス

特長 ●コスト重視の低価格タイプです。
 ●傷に強いです。 ●遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
 ●DIN EN166規格品です。
 用途 ●アーク溶接に。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 材質 ●ガラス
 製造国 ●ドイツ


20枚入
 GC(20枚・パック入)


発注単位1パック トラスコ中山機[202258]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	遮光度	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
114-1055	GC-7	¥4,071	¥4,750	#7	50×105	20	20	752	47(131)
409-8480	GC-8	¥4,071	¥4,750	#8	50×105	20	20	752	174(113)
284-7108	GC-9	¥4,071	¥4,750	#9	50×105	20	20	752	266(94)
284-7094	GC-10	¥4,071	¥4,750	#10	50×105	20	20	752	331(77)
228-2780	GC	¥4,071	¥4,750	#11	50×105	20	20	752	228(92)
409-8471	GC-12	¥4,071	¥4,750	#12	50×105	20	20	752	55(77)
114-1056	GC-13	¥4,071	¥4,750	#13	50×105	20	20	752	22(85)

トラスコ Hard Coated Polycarbonate Welding Cover Sheet
TRUSCO 日本
JIS遮光ポリカハードコートプレート

特長 ●遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。 ●遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 ●JIS T8141規格品です。
 用途 ●アーク溶接に。
 仕様 ●適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど
 ●厚さ:2.4mm(中央) 3.2mm(端部)
 材質 ●ポリカーボネート(ハードコート仕様)
 製造国 ●日本

2枚入
 P-GC(20枚・パック入)


発注単位1パック トラスコ中山機[936907]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	遮光度	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
114-1058	P-GC-7	¥446	¥520	#7	50×105	2	20	83	879(119)
409-8501	P-GC-8	¥446	¥520	#8	50×105	2	20	83	2261(109)
284-7124	P-GC-9	¥446	¥520	#9	50×105	2	20	83	2680(92)
284-7116	P-GC-10	¥446	¥520	#10	50×105	2	20	83	4151(106)
228-2828	P-GC	¥446	¥520	#11	50×105	2	20	83	3223(99)
409-8498	P-GC-12	¥446	¥520	#12	50×105	2	20	83	796(97)
114-1059	P-GC-13	¥446	¥520	#13	50×105	2	20	83	245(100)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

溶接用品
 電気溶接機
 エンジン溶接機
 スポット溶接機
 プラズマ切断機
 溶接テーブル
 溶接棒
 電気溶接用品
 焼け取り用品
 ガストーチ
 ガスパワー
 ガス溶断用品
 ガス調整器
 コウ付用品
 溶接面
 遮光メガネ
 溶接用保護具
 スパッタシート
 溶接遮光フェンス
 工業用マーカー