

日動 The Transformer (Up and Down type) New 修理可能

## 万能トランス(昇圧・降圧兼用タイプ)

同商品群  
在庫数 15 アイテム



FTBO-300

**特長** ●現場の電圧に影響なく、100Vも200Vも使用できます。  
●連続定格仕様です。 ●アースチェック機能付きです。  
**仕様** ●単巻トランス ●屋内型  
●出力コンセント個数:単相200V×1(白)、単相115V×2(黒)、単相125V×2(白)  
**付属品** ●単相100V入力用プラグ  
**製造国** ●日本

**注意**  
●入力側に単相100Vを繋ぐ場合は付属のプラグに付け替えてください。  
●入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。  
●昇圧に関して出力電圧は入力電圧に比例します。電圧を一定に保つものではありません。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 21.02) 日動工業株式会社 [728315]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (kVA)	出力電流 (A)		入力/出力 (V)	保護機能	一次電線仕様	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					2時間定格	連続定格						
★730-5851	FTBO-300	¥51,750	¥69,000	3	26 (115V)	18 (115V)	単相200・100/単相115・125・200	安全ブレーカー30A	SVCT3.5mm <sup>2</sup> ×3芯×2m	1	12	-

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

日動 Single Turn Transformer

## 防滴型単巻トランス(降圧専用タイプ)

同商品群  
在庫数 15 アイテム



TB-EK300DW

**特長** ●三相200Vを単相100Vに降圧します。  
●屋外型の降圧専用トランスです。  
●過負荷漏電しや断器が付いているので、万一時でも安心です。  
**仕様** ●入力プラグ:三相200V接地3P20A  
●屋外用  
**製造国** ●日本

**注意**  
●雨天時は、小雨程度の雨量です。  
●激しい雨や大量の飛沫が掛かる場所での使用はできません。

発注単位1台 | (価格改定日 21.02) 日動工業株式会社 [728315]


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (kVA)	出力 (V)	保護機能	一次電線仕様	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

日動 Transformer High-Power (Boost type)

## トランス“ハイパワー”(昇圧専用タイプ)

同商品群  
在庫数 15 アイテム

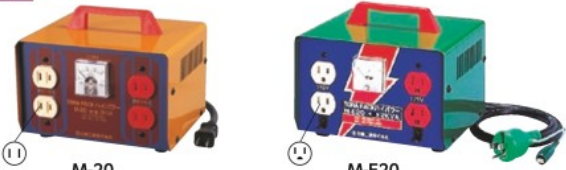

M-20

M-E20

**特長** ●連続使用できます。  
●電圧ドロップ即解消、工具の焼損、機能低下を防ぎます。  
●降下してしまった電圧を15%、25%昇圧します。  
**仕様** ●入力プラグ:ポッキングプラグ(M-E20)  
●屋内型  
**製造国** ●日本

**注意**  
●屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。  
●入力電圧より15%・25%昇圧するものです。  
必ずしも115V・125Vを出力するものではありません。

発注単位1台 | (価格改定日 21.02) 日動工業株式会社 [728315]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (kVA)	電流 (A)	入力/出力 (V)		保護機能	一次電線仕様	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						100/115×2	125×2					
125-7595	M-20	¥18,750	¥25,000	2	20	100/115×2	125×2	サーキットブレーカ	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×2C×1.8m	2	8	257(241)
125-7609	M-E20	¥21,000	¥28,000	2	20	100/115×2	125×2	サーキットブレーカ	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3C×1.8m	2	8	386(121)

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

SUZUKID Transformer

## トランス“ハイアップトランス”(昇圧専用タイプ)

同商品群  
在庫数 8 アイテム



SHU-20D

**特長** ●昇圧専用変圧器です。  
●出力電圧が入力電圧の15%UPと25%UPの2種類選択できます。  
●容量オーバーの際のヒューズも交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。  
**仕様** ●屋内型  
●出力コンセント:115V/125V×2  
**製造国** ●中国

発注単位1台 | スター電器製造株式会社 [532747]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (kVA)		出力電流 (A)		入力/出力 (V)	保護機能	一次電線仕様	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				1時間定格	連続定格	1時間定格	連続定格						
818-6009	SHU-20D	¥20,263	¥31,300	2	1.5	20	15	100/115・125	安全ブレーカー20A	VCTF2mm <sup>2</sup> ×2C×2m	2	7	37(106)

☎商品のお問い合わせ:0466-27-2666 <http://www.suzukid.co.jp/>

SUZUKID Transformer

## トランス“トランスワールドフリー3KVA”(降圧専用タイプ)

同商品群  
在庫数 8 アイテム



SWF-30

**特長** ●降圧専用変圧器です。  
●日本電気製品、電動工具など(100V)を海外で使用される方へおすすめです。  
●海外電圧220V、230V、240V⇒100V電源が使用可能です。  
**仕様** ●屋内型  
●出力コンセント:100V×2、100V用出力端子台×1  
**製造国** ●中国

発注単位1台 | スター電器製造株式会社 [532747]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (kVA)	出力電流 (A)	入力/出力 (V)		保護機能	一次電線仕様	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						連続定格	連続定格					
818-6014	SWF-30	¥61,425	¥89,200	3	30	220・230・240	100	安全ブレーカー30A	VCTF2mm <sup>2</sup> ×2C×2m	1	18	13(36)

☎商品のお問い合わせ:0466-27-2666 <http://www.suzukid.co.jp/>