


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

篠田ゴム **Tough Mat II** **敷板“タフマットII”**

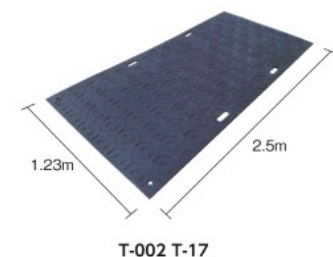

T-002 T-17

- 特長**
- 環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。
 - 耐油性に優れています。
 - 表面に滑り止めが付いているので安全です。
- 用途**
- 建設工事現場。
 - トラック出入時の舗装養生。
- 仕様**
- 色:黒
- 材質**
- ポリエチレン (PE)
- 製造国**
- 日本



使用例


発注単位1枚		メーカー直送 運賃別途		篠田ゴム株式会社 [503560]				
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★411-1184	T-002 T-17	¥50,000	オープン	1.23×2.5	17	1	40	21(33)

☎商品のお問い合わせ: 03-5631-3011 <http://www.shinoda-gomu.co.jp/>

日野興業 **Road Mat Hino Mat** **敷板“ヒノマット”**



- 特長**
- 樹脂製で軽い、錆びない、しかも丈夫です。
 - 軟弱地の搬入路や不整地の作業環境を確保します。
- 仕様**
- 色:黒
- 材質**
- ポリエチレン (PE)
- 製造国**
- 日本

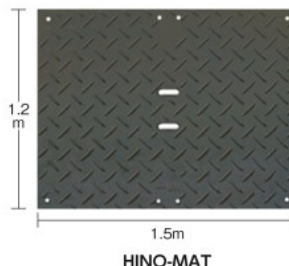

HINO-MAT



使用例

発注単位1枚		メーカー直送 運賃別途		日野興業㈱ [790904]				
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★464-7262	HINO-MAT	¥47,250	¥54,000	1.2×1.5	25	1	24	0(-)

☎商品のお問い合わせ:047-318-8761 <http://www.hinokogyo.co.jp>


仙台銘板 **Neopeiblex (black rubber mats)** **ゴムマット“ネオペイレックス”**




篠田ゴム **New Strong Mat** **敷板“ニューストロングマット”**



- 特長**
- 従来品よりも約10kgほど軽量化してあります。
 - エコマーク認定商品です。
- 用途**
- 悪路・段差解消・養生に。
- 仕様**
- 色:黒
- 材質**
- 再生ゴム
- 製造国**
- 日本

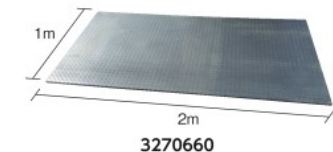

3270660

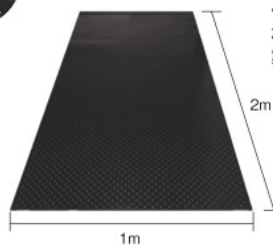

NS-001 N-10



使用例

発注単位1枚		メーカー直送 運賃別途		仙台銘板 [533913]				
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★818-4900	3270660	¥18,843	オープン	1×2	15	1	26	299(447)

☎商品のお問い合わせ:029-839-5065 <http://www.s-meiban.com/>

発注単位1枚		メーカー直送 運賃別途		篠田ゴム㈱ [503560]				
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★331-8206	NS-001 N-10	¥13,650	オープン	1×2	10	1	24	1454(127)

☎商品のお問い合わせ: 03-5631-3011 <http://www.shinoda-gomu.co.jp>

商品選定にご活用ください

納期目安

発注コードの色や★は納期の目安を表しています。

発注コードが黄色
在庫商品



発注コード
999-9999

発注コードが青・紫
メーカー取り寄せ商品



発注コード
★ 111-1111
★ 222-2222

いずれかの星が付きます。

★ メーカー在庫 ★ 実働7日以内で出荷可能
★ 都度問い合わせ

販売実績

過去一年間の**TRUSCO**の
販売実績(前年比%)を表しています。

※トラスコ中山(株)の販売実績です。
(2020年1年間の実績と2019年との前年比)
※別作・特注品は含みません。
※前年比1,000%以上も(999)で表示しています。
※新規掲載品は「-」で表示しています。

発注単位1丁	発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望小売価格 (1丁)	全長 (mm)	軸径 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	999-9999	ABC0123	¥4,650	オープン	400	16	1	600	360 (120)
	888-8888	ABC1234	¥4,650	オープン	630	21	1	1600	1,000 (999)
	777-7777	ABC2345	¥6,600	オープン	400	16	1	600	-