

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

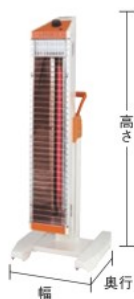


Far Infrared Heaters

遠赤外線ヒーター

修理
可能

特 長 ●転倒安全スイッチを内蔵しています。
製造国 ●中国

SEH-10A-1
(1連タイプ)SEH-10A-1-B
(1連タイプ・ブラック)SEH-30A-2
(2連タイプ)SEH-45A-3
(3連タイプ)

外側最大45°までヒーターの角度調整が可能です (SEH-30A-2、45A-3)

ワンタッチで縦・横に
ヒーターの向きを
変更できます
(SEH-10A-1、15A-2)SOPC-235
(オプション電源コード)

1連タイプ・電源コード2m、2Pプラグ付 特 長 ●ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。
仕 様 ●電源コード:2m

発売単位1台

(株)スイデン [509200]

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
827-5555	SEH-10A-1	¥35,714	オープン	単相100	2P	1	330×360×900	27円/h	7	1005(129)

1連タイプ・電源コード2m、2Pプラグ付(ブラック) 特 長 ●ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。
●70周年記念モデルです。
仕 様 ●電源コード:2m

発売単位1台

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
109-9104	SEH-10A-1-B	¥35,714	オープン	単相100	2P	1	330×360×900	27円/h	7	-

1連タイプ・電源コードなし 特 長 ●ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。
仕 様 ●電源コード:別売り

発売単位1台

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
827-5556	SEH-15A-2	¥40,000	オープン	単相200	なし	1.5	330×360×1100	40.5円/h	9	501(88)

2連タイプ・電源コードなし 特 長 ●外側最大45°までヒーターの角度調整が可能です。
仕 様 ●片キャスト付 ●電源コード:別売り

発売単位1台

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
827-5557	SEH-30A-2	¥80,000	オープン	単相200	なし	3	480×410×1100	81.0円/h	15	138(127)

3連タイプ・電源コードなし 特 長 ●外側最大45°までヒーターの角度調整が可能です。
仕 様 ●片キャスト付 ●電源コード:別売り

発売単位1台

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
827-5558	SEH-45A-3	¥118,571	オープン	三相200	なし	4.5	630×410×1100	60.75円/h	22	57(102)

オプション電源コード 仕 様 ●両端メガネ端子 製造国 ●日本

発売単位1本

発売コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	電源コード長さ (m)	適合機種	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-3016	SOPC-235	¥3,125	¥3,300	5	SEH 単相200V機種用	1	1.02	155(96)
856-3017	SOPC-2310	¥5,750	¥6,200	10	SEH 単相200V機種用	1	2.03	69(112)
856-3018	SOPC-245	¥3,250	¥3,500	5	SEH/SS 三相200V機種用	1	1.18	217(75)
856-3019	SOPC-2410	¥6,250	¥6,700	10	SEH/SS 三相200V機種用	1	2.36	143(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

Siiling Heater IFH-10C

遠赤外線電気ヒーター(天吊りタイプ)

修理
可能

特 長 ●使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」が自由自在です。
●床置きが狭くてできない作業場や工場にも最適です。

仕 様 ●電源コードなし

付属品 ●スイッチ

製造国 ●中国



IFH10C



発売単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

(価格改定日 20.04) (株)ナカトミ [703130]

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	プラグ	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★783-7224	IFH10C	¥52,875	オープン	単相200	なし	1.5	1300×250×150	40.5円/h	7.5	13(50)

☎商品のお問い合わせ:026-245-3105 <http://www.nakatomi-sangyo.com/>

Far Infrared Heater

遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”

修理
可能

特 長 ●天吊りや壁掛けができる専用の金具を標準装備しています。

●床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。

仕 様 ●電源ケーブル:4芯1mケーブル(プラグなし)

●リモコン・オフタイマー付

製造国 ●日本



WPS-30T



注意
●設置工事・電気配線工事が必要です。

発売単位1台 メーカー直送 運賃別途

静岡製機[478801]

発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (kW)	本体寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★776-2143	WPS-30T	¥147,000	オープン	三相200	1.5~3.0(4段階)	996×566×312	20.25円~40.5円/h	25	70(242)

☎商品のお問い合わせ:0538-23-2825 <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>