


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

テラル Stainless Ventilation Fan
TERAL  **オールステンレス形圧力扇“洗える圧力扇”(1速式)** New 修理可能

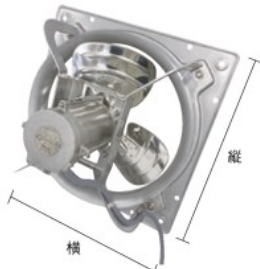

WPS-12B-T


特長 ●羽根車、フレーム、モーター全てがステンレス製のため、水での丸洗いが可能で衛生的です。
 用途 ●食品工場の換気や食品機械の組み込みに。
 仕様 ●防水仕様:JIS4035保護等級IPX5相当
 製造国 ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | テラル(株)[636087]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	電源(V)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-2098	WPS-12B-T	¥162,300	¥162,300	三相200	50	31/36.6	349×378	30	1.35円/h	6	-
★250-2097	WPS16BT2D-T	¥264,000	¥264,000	三相200	200	63.3/74.1	458×518	40	5.4円/h	14	-

☎商品のお問い合わせ:03-3818-6752 http://www.teral.net/

テラル Ventilation Fan
TERAL  **圧力扇(1速式)** 修理可能 配送注意

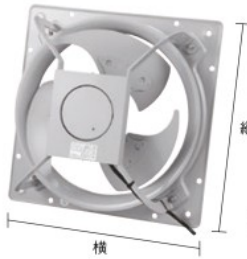

PF-12BS1N

特長 ●独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
 用途 ●工場や倉庫の換気・送排風や組み込みに。 製造国 ●日本

単相100V

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | テラル(株)[636087]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★856-9051	PF-8BS1D	¥25,900	¥25,900	15	9/10	276×276	20	1.08円/h	3.3	5(17)
★856-9052	PF-10BS1D	¥27,500	¥27,500	20	17/20	327×327	25	1.32円/h	3.5	5(39)
★114-9759	PF-12BS1N	¥36,900	¥36,900	50	31/35	349×378	30	2.43円/h	5.4	7(64)
★195-0143	PF-14BS1N	¥49,100	¥49,100	100	44/52	434×467	35	4.46円/h	9.2	1(-)
★462-3169	PF-16BS1G	¥61,100	¥61,100	200	68/78	518×518	40	6.48円/h	11.0	6(120)
★462-3160	PF-16BS1G	¥59,600	¥59,600	100	48/55	518×518	40	2.73円/h	10.8	0(-)
★114-9760	PF-18BS1A	¥70,200	¥70,200	250	83/97	540×570	45	9.18円/h	23.5	0(-)
★114-9761	PF-20BS1G	¥89,300	¥89,300	400	103/117	620×659	50	12.15円/h	25.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3818-6752 http://www.teral.net/

三相200V 特長 ●独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-9796	PF-12BT2N	¥36,900	¥36,900	50	31/35	349×378	30	1.32円/h	5.4	3(75)
★195-0144	PF-14BT2N	¥49,100	¥49,100	100	44/52	434×467	35	1.65円/h	9.2	8(-)
★462-3185	PF-16BT2G	¥61,100	¥61,100	200	68/78	485×518	40	3.06円/h	11.0	8(67)
★462-3177	PF-16BT2F	¥66,800	¥66,800	400	80/90	485×518	40	5.67円/h	12.3	1(6)
★462-3118	6PF-16BT2G	¥59,600	¥59,600	100	48/55	485×518	40	1.59円/h	10.8	1(-)
★114-9797	PF-18BT2A	¥70,200	¥70,200	250	83/96	540×570	45	4.19円/h	23.0	3(-)
★114-9798	PF-20BT2G	¥80,300	¥80,300	400	102/119	620×659	50	5.54円/h	24.6	1(50)
★114-9799	PF-24BT2G	¥103,800	¥103,800	750	157/186	720×760	60	9.32円/h	33.0	1(-)
★114-9800	8PF-24BT2G	¥104,600	¥104,600	400	117/139	720×760	60	4.46円/h	33.0	0(-)
★114-9801	PF-30BT2G	¥195,100	¥195,100	1500	325/325	900×955	75	22.14円/h	77.5	3(300)
★114-9802	PF-36BT2G	¥215,600	¥215,600	2200	450/450	1040×1110	90	30.38円/h	86.0	0(-)
★114-9803	8PF-36BT2	¥237,900	¥237,900	1500	380/380	1040×1110	90	16.2円/h	76.0	0(-)
★114-9804	PF-42BT2G	¥394,800	¥394,800	2200	600/600	1207×1262	105	33.08円/h	118.0	0(-)
★114-9805	PF-48B	¥472,500	¥472,500	3700	700/700	1425×1475	120	43.2円/h	153.0	0(-)

単相200V

特長 ●従来より好評の薄型設計を継承しました。
 ●独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均3dB~6dBの低騒音化を実現しました。
 仕様 ●AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能


発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-9763	PF-8BS2D	¥25,900	¥25,900	15	9/10	246×276	20	1.08円/h	3.3	5(250)
★114-9764	PF-10BS2D	¥27,500	¥27,500	20	17/20	298×327	25	1.32円/h	3.5	6(150)
★114-9766	PF-12BS2N	¥36,900	¥36,900	50	31/35	349×378	30	2.43円/h	5.4	7(47)
★195-0149	PF-14BS2N	¥49,100	¥49,100	100	44/52	434×467	35	4.43円/h	9.2	0(-)
★114-9769	PF-16BS2G	¥61,100	¥61,100	200	68/78	485×518	40	6.75円/h	11.0	0(-)
★114-9770	6PF-16BS2G	¥59,600	¥59,600	100	48/55	485×518	40	3.13円/h	10.8	0(-)
★114-9771	PF-18BS2A	¥70,200	¥70,200	250	83/97	540×570	45	9.18円/h	23.5	1(100)
★114-9772	PF-20BS2G	¥89,300	¥89,300	400	103/117	620×659	50	12.15円/h	25.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3818-6752 http://www.teral.net/

スイデン Pressure Ventilation Fan
Suiden  **有圧換気扇** 別作可能 修理可能 配送注意

特長 ●騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。
 製造国 ●日本

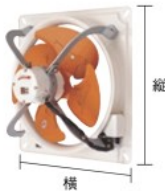

SCF-25DA1 (1速式・単相100V)

1速式・単相100V 特長 ●特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
 仕様 ●1速式(スイッチなし) ●電源コード:約2m

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送 | 株式会社スイデン[509200]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★460-2439	SCF-25DA1	¥21,750	¥23,200	30	18/21	350×350	25	0.81円/h	6.0	136(125)
★460-2455	SCF-30DB1	¥28,250	¥30,200	60	25/28	418×418	30	1.62円/h	7.5	79(99)
★460-2471	SCF-35DC1	¥36,250	¥38,700	100	37/42	467×467	35	2.70円/h	10.0	37(81)
★460-2498	SCF-40DD1	¥39,250	¥41,800	150	49/55	520×520	40	4.05円/h	11.5	101(85)
★161-3819	SCF-N50DE1	¥50,000	¥53,300	250	75/87	658×658	50	6.75円/h	17.5	31(80)



SCF-40DD3 (1速式・三相200V)

1速式・三相200V 特長 ●特殊ひねりの高性能ファンで換気します。 ●1速式は強のみです。
 仕様 ●1速式(スイッチなし) ●電源コードのみ(プラグなし)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★460-2510	SCF-40DD3	¥42,875	¥45,700	200	61/72	520×520	40	2.70円/h	11.0	134(100)
★161-3823	SCF-N50FF3	¥55,000	¥58,700	400	98/114	658×658	50	5.40円/h	20.0	102(85)
★116-5112	SCF-T60FG3	¥92,625	¥98,800	750	139/162	780×780	60	10.13円/h	34.0	59(141)
★859-0846	SCF-T75FH3	¥152,500	¥162,700	1500	269/310	860×860	73.5	20.25円/h	56.0	40(308)
★859-0847	SCF-T90F3	¥189,125	¥201,700	2200	340/390	1010×1010	89	29.70円/h	91.5	14(44)



SCF-25DA1-T (3速式)



押しボタンスイッチ

3速式 特長 ●三段速調式(強・中・弱)の押しボタン操作で風量調整が可能です。 仕様 ●3速式(押しボタンスイッチ付)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送小売価格(1台)	電源(V)	出力(W)	風量(m³/min)(50/60Hz)	縦×横(mm)	ハネ径(cm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★460-2447	SCF-25DA1-T	¥25,625	¥27,300	単相100	30	18/21	350×350	25	0.81円/h	6.5	29(100)
★460-2463	SCF-30DB1-T	¥33,000	¥35,200	単相100	60	25/28	418×418	30	1.62円/h	8.0	11(33)
★460-2480	SCF-35DC1-T	¥39,750	¥42,300	単相100	100	37/42	467×467	35	2.70円/h	10.5	15(150)
★460-2501	SCF-40DD1-T	¥43,125	¥46,000	単相100	150	49/55	520×520	40	4.05円/h	12.0	26(90)
★161-3820	SCF-N50DE1-T	¥56,000	¥59,700	単相100	250	75/87	658×658	50	6.75円/h	19.0	8(50)
★161-3822	SCF-N50DE2-T	¥56,000	¥59,700	単相200	250	75/92	658×658	50	6.75円/h	19.0	9(41)

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240 https://www.suiden.com/