

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スイデン Roof Ventilation Fan [509200]
屋上換気扇
 商品情報はオレンジブック.Com (<https://www.orange-book.com/>)をご参照ください。

ルーフファン 暑気対策換気や蒸気排気などは、天井から換気するのが最適です。




- 理想的なデザイン
流体力学を基本にデザインし、圧力損失防止や乱気流による騒音の発生を抑えます。
- 材質特性に優れたFRPドーム
腐食せず耐候性に優れ、激しい風雨や強い直射日光にさらされても安心。軽くて丈夫な特性と、発生音質をよわらせる特性があり、耐久性や機能面・設置性からも優れています。
※工事・特殊品承ります。

メーカーカタログは、販売店に“発注コード”でご依頼ください。
発注コード:800-9040
※メーカーカタログライブラリーはオレンジブックガイドに掲載しています。


- ベルマウス構造採用ボディー
ビビリ音の原因となる乱気流の発生を根本的に抑えたベルマウス構造を採用しました。



- 雨水の浸入を防止するボディー形状

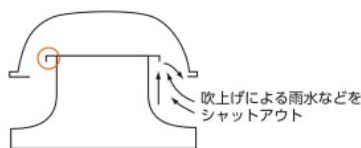

ボディーは、図のようにコの字形に折加工を施し側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止します。

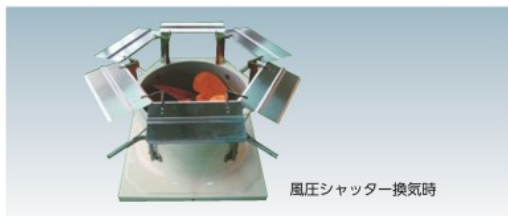


■取り付け場所や用途により快適なタイプを選択できます。

標準型	スタンダードタイプながらも基本性能をすべて満たした実力機です。
低騒音型	静かな環境条件には低騒音型をお薦めします。
風圧シャッター型	換気扇停止時は内部シャッターが閉じ、室内の冷暖房空気を逃しません。
防食型	腐食性ガスなどの発生する場所や湿気の多い環境条件での設置に対応します。

商品のお問い合わせは 株式会社スイデン:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

スイデン Roof Ventilation Fan Arrow Roof [修理可能 重い 配送注意]
ルーフファン(強制換気用)

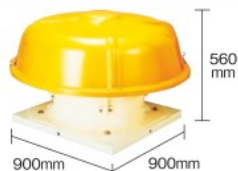


SRF-R40F

- 特長** ●基本機能をすべて満たした実力機です。
 ●ベルマウス構造採用ボディーです。
 ●雨水の浸入を防止するボディー形状です。
- 用途** ●各種工場や倉庫などの換気に。
- 仕様** ●標準型
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	電動機		風量(m³/min)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	ハネ枚数(枚)	運転音(dB(A))(50/60Hz)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
				出力(kW)	極数(P)							
★460-2889	SRF-R40F	¥115,500	三相200	0.2	4	62/ 69	40	4	65/68	2.70円/h	27.0	4(100)
★217-9061	SRF-NR50F	¥142,750	三相200	0.4	6	81/ 95	50	4	61/64.5	5.40円/h	39.5	-
★859-4398	SRF-TR60F	¥214,406	三相200	0.75	6	133/155	60	4	62.5/67.5	10.13円/h	62.5	13(100)
★859-0848	SRF-TR75F	¥283,875	三相200	1.5	6	217/251	73.5	4	71/75	20.25円/h	91.5	11(69)
★859-0849	SRF-TR90F	¥405,000	三相200	2.2	6	337/388	89	4	76.5/81	29.70円/h	145.0	11(30)

商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

SANWA Roof Ventilation Fan [修理可能 重い 配送注意]
ルーフファン(強制換気用)

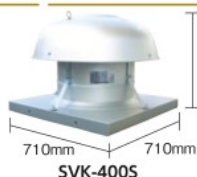

SVK-400S

- 特長** ●特殊耐蝕アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
 ●風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
- 用途** ●各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
- 仕様** ●標準型
 ●使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
- 材質** ●特殊耐蝕アルミ
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	電動機		風量(m³/min)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	ハネ枚数(枚)	運転音(dB(A))(50/60Hz)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
				出力(kW)	極数(P)							
★459-5238	SVK-400S	¥144,375	単相100	0.1	6	53/ 63	40	3	41/44.5	2.70円/h	20	1(100)
★459-5246	SVK-400T	¥144,375	三相200	0.1	6	53/ 63	40	3	41/44.5	1.35円/h	20	0(-)
★459-5254	SVK-500T	¥159,375	三相200	0.4	6	101/119	50	3	48/51.5	5.40円/h	25	3(300)
★459-5262	SVK-600T	¥196,875	三相200	0.75	6	157/186	60	3	51.5/56	10.13円/h	40	7(700)
★459-5271	SVK-750T	¥309,375	三相200	1.5	6	330/385	75	4	68/72	20.25円/h	80	0(-)
★459-5289	SVK-800TQ	¥356,250	三相200	1.1	8	250/300	80	3	64/68	14.85円/h	90	0(-)
★459-5297	SVK-900T	¥414,375	三相200	3	6	410/470	90	4	75/79.5	40.50円/h	120	0(-)

商品のお問い合わせ:0587-32-4168 <http://www.sanwaventi.com.jp/>