

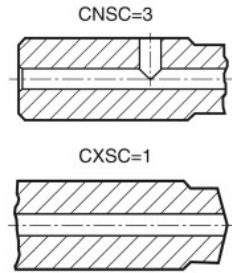
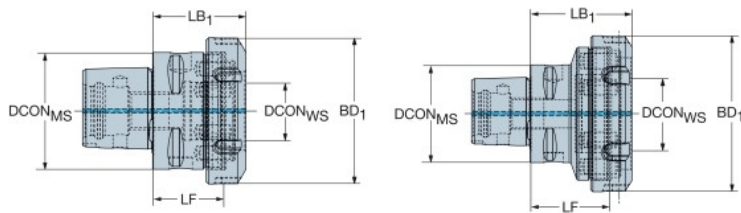


Coromant Capto® MDIアダプタ

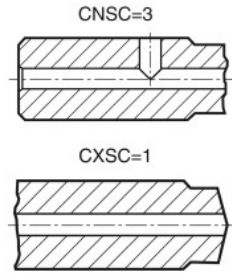



カップリングサイズ		クーラントスタイル		型番	寸法, mm					推奨 クーラント圧		
機械側 CZC _{MS}	工具側 CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₁	CP Bar		最大回転数
C3	MDI-20	3	1	C3-DM20-N-032	32	20	32	42	49.7	80	0.31	28000
C4	MDI-20	3	1	C4-DM20-N-028	40	20	28	38	49.7	80	0.40	39000
	MDI-25	3	1	C4-DM25-N-035	40	25	35	45	62.7	80	0.58	39000
C5	MDI-32	3	1	C4-DM32-N-042	40	32	42	52	67.7	80	0.71	39000
	MDI-25	3	1	C5-DM25-N-030	50	25	30	40	62.7	80	0.67	55000
	MDI-32	3	1	C5-DM32-N-035	50	32	35	45	67.7	80	0.77	28000
C6	MDI-40	3	1	C5-DM40-N-040	50	40	40	52	79.7	80	1.00	55000
	MDI-32	3	1	C6-DM32-N-030	63	32	30	40	67.7	80	0.99	20000
	MDI-40	3	1	C6-DM40-N-040	63	40	40	52	79.7	80	1.34	20000
C8	MDI-50	3	1	C6-DM50-N-043	63	43	43	57	94.7	80	1.70	20000
	MDI-50	3	1	C8-DM50-N-040	80	50	40	54	94.7	80	2.27	14000

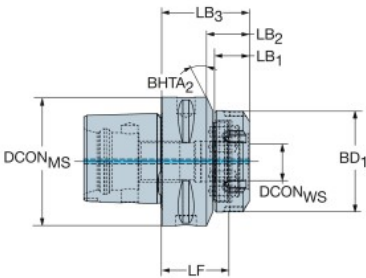

カップリングサイズ		クーラントスタイル		型番	寸法, mm					推奨 クーラント圧			
機械側 CZC _{MS}	工具側 CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₃	BD ₁	CP Bar		最大回転数
C5	MDI-20	3	1	C5-DM20-N-028	50	20	28	18	38	49.7	80	0.57	28000
C6	MDI-20	3	1	C6-DM20-N-033	63	20	33	18	43	49.7	80	0.96	20000
	MDI-25	3	1	C6-DM25-N-030	63	25	30	18	40	62.7	80	1.00	20000
C8	MDI-25	3	1	C8-DM25-N-042	80	25	42	17	52	62.7	80	2.08	14000
	MDI-32	3	1	C8-DM32-N-040	80	32	40	18	50	67.7	80	2.01	14000
	MDI-40	3	1	C8-DM40-N-040	80	40	40	22	52	79.7	80	2.09	14000

HSK MDIアダプタ

機械側インターフェース HSK A/C/T

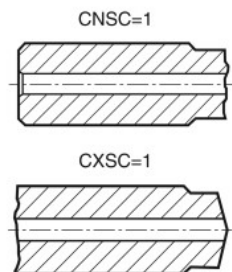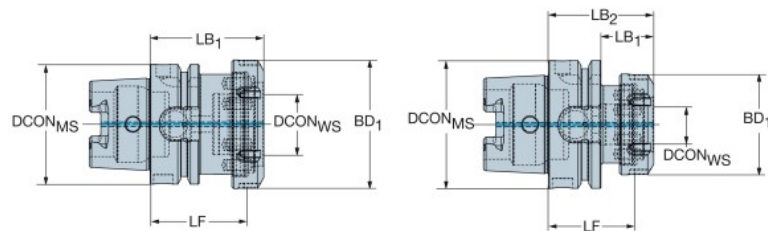

カップリングサイズ		クーラントスタイル		型番	寸法, mm							推奨 クーラント圧		
機械側 CZC _{MS}	工具側 CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BD ₁	BD ₂	CP Bar		最大回転数
63	MDI-20	1	1	HT06-DM20-N-042	63	20	42	26	52	49.7	63	80	0.86	20000
	MDI-25	1	1	HT06-DM25-N-050	63	25	50	34	60	62.7	63	80	1.10	20000
	MDI-32	1	1	HT06-DM32-N-050	63	32	50	60		67.7		80	1.18	20000
	MDI-40	1	1	HT06-DM40-N-061	63	40	61	73		79.7		80	1.51	20500
100	MDI-25	1	1	HT10-DM25-N-048	100	25	48	29	58	62.7	100	80	2.37	12500
	MDI-32	1	1	HT10-DM32-N-048	100	32	48	29	58	67.7	100	80	2.40	12500
	MDI-40	1	1	HT10-DM40-N-048	100	40	48	31	60	79.7	100	80	2.60	12500
	MDI-50	1	1	HT10-DM50-N-055	100	50	55	40	69	94.7	100	80	3.15	12500