



# ▶ CoroMill® 390ロングエッジカッター-11切れ刃 深切込み肩削り加工

径32-66mm


KAPR = 90°

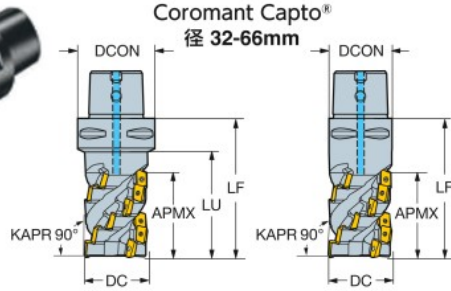

アーバ取付  
径 40-54mm


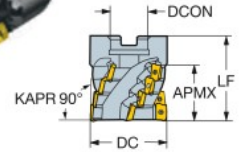



円筒シャック  
径 32-40mm

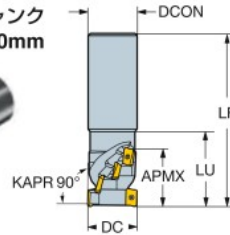


チップ形状: L M H  
すくい角: +23° +10° +7°

  LF = プログラム長さ **P M K N**

シャック タイプ	型番					ク ラ ン ト 穴	寸法, mm					チップ サイズ 1)			
	DC mm	コースピッチ (刃数少)	3) クロスピッチ (刃数中)	3) エキストラクロスピッチ (刃数多)	3)		DCON	カップ リング サイズ	LF	LU	最大 切込み APMX		最大 回転数 <sup>4)</sup> RPMX		
Coromant Capto® 	32	R390-032C5-36L	8/2	R390-032C5-36M <sup>2)</sup>	12/3	○	50	C5	72	46	36	21700	11		
		032C5-54L	12/2	032C5-54M <sup>2)</sup>	18/3	○	50	C5	89	63	54	21700			
		032C6-45M <sup>2)</sup>	15/3			○	63	C6	82	54	45	21700			
		032C6-63L	14/2			○	63	C6	100	72	63	21700			
	36	R390-036C3-36L	8/2	R390-036C3-36M <sup>2)</sup>	12/3	○	32	C3	66	-	36	20200			
	40			R390-040C5-54M <sup>2)</sup>	18/3	R390-040C5-54H <sup>2)</sup>	24/4	○	50	C5	89	63		54	18900
				040C6-63M <sup>2)</sup>	21/3	040C6-63H <sup>2)</sup>	28/4	○	63	C6	100	72		63	18900
	44			R390-044C4-45M <sup>2)</sup>	15/3			○	40	C4	80	-		45	17800
	50	R390-050C5-36L <sup>2)</sup>	12/3	R390-050C5-36M <sup>2)</sup>	16/4	R390-050C5-36H	20/5	○	50	C5	72	50		36	16600
		050C5-54L <sup>2)</sup>	18/3	050C5-54M <sup>2)</sup>	24/4			○	50	C5	89	67		54	16600
			050C6-63M <sup>2)</sup>	28/4	050C6-63H	35/5	○	63	C6	100	72	63	16600		
54			R390-054C5-54M <sup>2)</sup>	24/4			○	50	C5	89	-	54	16000		
66			R390-066C6-45M <sup>2)</sup>	20/4			○	63	C6	82	-	45	13900		
アーバ取付 (ミリタイプ) 	40			R390-040Q16-36M <sup>2)</sup>	12/3	R390-040Q16-36H	16/4	×	16	-	57	-	36	18900	
	44			R390-044Q16-45M <sup>2)</sup>	15/3			×	16	-	65	-	45	17800	
	50			R390-050Q22-36M <sup>2)</sup>	16/4	R390-050Q22-36H	20/5	×	22	-	57	-	36	16600	
		R390-050Q22-54L <sup>2)</sup>	18/3					×	22	-	74	-	54	16600	
	54			R390-054Q22-36M <sup>2)</sup>	16/4			×	22	-	57	-	36	16000	
円筒 シャック 	32	R390-032A25-36L	8/2			○	25	-	109	48	36	21700	11		
		032A32-36L	8/2			○	32	-	113	-	36	21700			
	40			R390-040A40-45M <sup>2)</sup>	15/3			○	40	-	131	58		45	18900

1) チップは別途注文品です。 2) 不等分割 注文例: R390-032C5-36L 2個  
3) 最初の数はチップの合計数です (CICT)。2番目の数値は有効切刃数です (ZEFF)。  
4) 使用回転数は、ホルダの最大回転数も考慮に入れてください。5) 取付寸法と取付スクリューは総合カタログをご参照ください。

## 部品

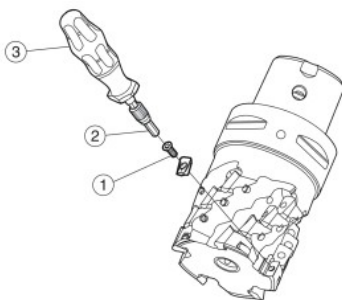

チップ サイズ	DC mm	① スクリュー	② ビット	③ 調整機能付き トルクハンドル <sup>1)</sup>
11	32-66	5513 024-01	5680 084-01	5680 105-01

1) 別途注文品です。

注文例: 5513 024-01 10個

**注意!** ロングエッジタイプのCoroMill® 390と一般のCoroMill® 390のチップスクリューは互換性がありません。それぞれのタイプに合ったチップスクリューをご使用ください。