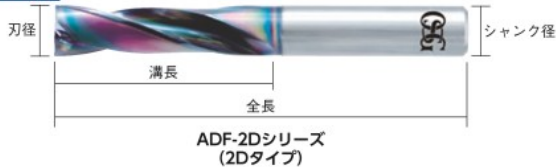


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

OSG Carbide Flat Drill ADF-2D
超硬フラットドリル“ADF-2D”再研磨
可能
RoHS同商品群
在庫数 1,567アイテム

刃径 2.0~14.0mmは前ページ

発注単位1本									
オーエスジー 株式会社 [240465]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	実績 (前年比%)	梱包数:1本
787-3166	ADF-2D-14.1	¥16,875	¥20,800	14.1	64	110	12	1(-)	
787-3174	ADF-2D-14.2	¥16,875	¥20,800	14.2	64	110	12	0(-)	
787-3182	ADF-2D-14.3	¥16,875	¥20,800	14.3	64	110	12	1(-)	
787-3191	ADF-2D-14.4	¥16,875	¥20,800	14.4	64	110	12	0(-)	
787-3204	ADF-2D-14.5	¥16,875	¥20,800	14.5	64	110	12	0(-)	
787-3212	ADF-2D-14.6	¥16,875	¥20,800	14.6	64	110	12	0(-)	
787-3221	ADF-2D-14.7	¥16,875	¥20,800	14.7	64	110	12	0(-)	
787-3239	ADF-2D-14.8	¥16,875	¥20,800	14.8	64	110	12	0(-)	
787-3247	ADF-2D-14.9	¥16,875	¥20,800	14.9	64	110	12	0(-)	
787-3255	ADF-2D-15	¥16,875	¥20,800	15	64	110	12	12(86)	
787-3263	ADF-2D-15.1	¥19,000	¥23,500	15.1	68	115	12	0(-)	
787-3271	ADF-2D-15.2	¥19,000	¥23,500	15.2	68	115	12	0(-)	
787-3280	ADF-2D-15.3	¥19,000	¥23,500	15.3	68	115	12	0(-)	
787-3298	ADF-2D-15.4	¥19,000	¥23,500	15.4	68	115	12	0(-)	

特長 ●EgiAs(イー・ジ・アス)コーティングを採用し、耐摩耗性・じん性が向上しております。
●1本で、傾斜面や曲面への座り加工など多様な用途で使用可能です。

用途 ●被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、プラスチック金型用鋼、
特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、
アルミニウム展伸材、アルミニウム合金鋳物。

仕様 ●表面処理:EgiAsコーティング
●有効加工深さ:2D(刃径×2倍)

材質 ●超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)

製造国 ●日本

穴あけ
工具超硬
コーティング
ドリル
超硬
ドリル
ハイス
コーティング
ドリル
ハイス
ドリル
細軸
ドリル
スポット
カッター
テーパ
シャンク
ドリル●商品のお問い合わせ:0120-41-5981 <https://www.osg.co.jp/>SANDVICK Solid Tool
超硬ソリッドドリル“コロドリル デルタ-C”再研磨
可能
RoHS同商品群
在庫数 208アイテム

発注単位1本									
(価格改定日 21.04) サンドビック 株式会社 [456300]									
発注コード	品番	OP	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	実績 (前年比%)
610-5441	R840-0200-50-A0B	1020	¥7,309	¥7,310	2	12	38	2	4(-)
610-5459	R840-0230-50-A0B	1020	¥7,309	¥7,310	2.3	13	40	2.3	0(-)
576-2120	R840-0250-50-A0B	1020	¥8,640	¥8,640	2.5	14	43	2.5	58(129)
610-5467	R840-0300-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	3	20	62	6	6(600)
610-5475	R840-0300-30-A1A	1220	¥12,400	¥12,400	3	20	62	6	0(-)
607-5673	R840-0340-50-A1A	1220	¥14,800	¥14,800	3.4	28	66	6	0(-)
605-5231	R840-0360-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	3.6	20	62	6	0(-)
606-6313	R840-0380-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	3.8	20	62	6	100(75)
610-5483	R840-0400-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	4	24	66	6	22(147)
610-5491	R840-0430-50-A0A	1220	¥12,400	¥12,400	4.3	36	74	6	0(-)
610-5505	R840-0430-50-A1A	1220	¥14,800	¥14,800	4.3	36	74	6	0(-)
605-5249	R840-0470-50-A0A	1220	¥12,400	¥12,400	4.7	36	74	6	0(-)
605-5257	R840-0480-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	4.8	28	66	6	22(158)
610-5513	R840-0500-50-A0A	1220	¥12,400	¥12,400	5	44	82	6	0(-)
610-5521	R840-0500-50-A1A	1220	¥14,800	¥14,800	5	44	82	6	0(-)
610-5530	R840-0500-70-A1A	1220	¥18,600	¥18,600	5	50	93	6	0(-)
610-5548	R840-0510-50-A0A	1220	¥12,400	¥12,400	5.1	44	82	6	0(-)

特長 ●高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。
●TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。
●オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。
●末尾A1Aは内部給油式です。

仕様 ●表面処理:TiAlNナノ多層コーティング ●有効加工深さ:3~5D(刃径×3~5倍)

材質 ●超微粒超硬合金(GC34)

製造国 ●スウェーデン

梱包数:1本

発注単位1本									
(価格改定日 21.04) サンドビック 株式会社 [456300]									
発注コード	品番	OP	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	実績 (前年比%)
607-5681	R840-0510-50-A1A	1220	¥14,800	¥14,800	5.1	44	82	6	0(-)
605-5265	R840-0600-30-A0A	1220	¥10,300	¥10,300	6	28	66	6	0(-)
610-5556	R840-0630-50-A1A	1220	¥17,500	¥17,500	6.3	53	91	8	3(300)
610-5564	R840-0680-50-A0A	1220	¥14,600	¥14,600	6.8	53	91	8	0(-)
610-5572	R840-0840-30-A0A	1220	¥14,600	¥14,600	8.4	47	89	10	3(43)
610-5581	R840-0850-70-A1A	1220	¥26,300	¥26,300	8.5	75	120	10	1(-)
610-5599	R840-0900-50-A0A	1220	¥17,500	¥17,500	9	61	103	10	0(-)
610-5602	R840-1030-50-A1A	1220	¥29,000	¥29,000	10.3	71	118	12	0(-)
610-5611	R840-1100-50-A0A	1220	¥24,100	¥24,100	11	71	118	12	3(-)
610-5629	R840-1170-50-A0A	1220	¥24,100	¥24,100	11.7	71	118	12	0(-)
607-5690	R840-1300-50-A1A	1220	¥40,800	¥40,800	13	77	124	14	0(-)
605-5273	R840-1400-70-A1A	1220	¥51,000	¥51,000	14	107	160	14	0(-)
610-5637	R840-1425-50-A1A	1220	¥52,900	¥52,900	14.25	83	133	16	0(-)
613-3789	R840-1450-50-A1A	1220	¥52,900	¥52,900	14.5	83	133	16	0(-)
610-5645	R840-1780-50-A1A	1220	¥63,400	¥63,400	17.8	93	143	18	0(-)

●商品のお問い合わせ:052-779-8510 <http://www.sandvik.coromant.com/>SANDVICK CoroDrill 460
超硬ソリッドドリル“コロドリル460”再研磨
可能
RoHS同商品群
在庫数 208アイテム

発注単位1本									
(価格改定日 21.04) サンドビック 株式会社 [456300]									
発注コード	品番	OP	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	実績 (前年比%)
561-6565	460.1-0380-011A0-XM	GC34	¥5,829	¥5,830	3.8	24	66	6	0(-)
561-6654	460.1-0400-012A0-XM	GC34	¥5,829	¥5,830	4	24	66	6	0(-)
561-6671	460.1-0400-020A0-XM	GC34	¥6,909	¥6,910	4	36	74	6	2(-)
561-6727	460.1-0420-013A0-XM	GC34	¥6,449	¥6,450	4.2	24	66	6	0(-)
561-6743	460.1-0420-021A0-XM	GC34	¥7,669	¥7,670	4.2	36	74	6	4(80)
561-6751	460.1-0430-013A0-XM	GC34	¥6,449	¥6,450	4.3	24	66	6	0(-)
561-6778	460.1-0430-022A0-XM	GC34	¥7,669	¥7,670	4.3	36	74	6	1(25)
561-7022	460.1-0500-015A0-XM	GC34	¥6,449	¥6,450	5	28	66	6	4(80)
561-7049	460.1-0500-025A0-XM	GC34	¥7,669	¥7,670	5	44	82	6	13(109)
561-7065	460.1-0510-015A0-XM	GC34	¥6,449	¥6,450	5.1	28	66	6	0(-)
561-7081	460.1-0510-026A0-XM	GC34	¥7,669	¥7,670	5.1	44	82	6	1(15)
610-9241	460.1-0600-030A0-XM	GC34	¥7,669	¥7,670	6	44	82	6	4(-)

特長 ●高い汎用性の超硬ソリッドドリルです。
●あらゆる被削材の穴あけ加工に対応し、ドリル在庫を削減することができます。
●短納期でドリルのカスタマイズが可能です。

用途 ●被削材:あらゆる被削材に対応。

仕様 ●表面処理:TiAlN多層コーティング ●有効加工深さ:4~5D(刃径×4~5倍)

材質 ●超微粒超硬合金(GC34)

製造国 ●スウェーデン

梱包数:1本

発注単位1本									
(価格改定日 21.04) サンドビック 株式会社 [456300]									
発注コード	品番	OP	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	実績 (前年比%)
610-9250	460.1-0680-034A0-XM	GC34	¥9,060	¥9,060	6.8	53	91	8	8(34)
561-8207	460.1-0850-026A0-XM	GC34	¥9,060	¥9,060	8.5	47	89	10	1(-)
561-8223	460.1-0850-043A0-XM	GC34	¥10,900	¥10,900	8.5	61	103	10	2(20)
561-8258	460.1-0860-043A0-XM	GC34	¥10,900	¥10,900	8.6	61	103	10	3(75)
561-8371	460.1-0900-027A0-XM	GC34	¥9,060	¥9,060	9	47	89	10	0(-)
561-8398	460.1-0900-045A0-XM	GC34	¥10,900	¥10,900	9	61	103	10	2(100)
561-8665	460.1-0980-049A0-XM	GC34	¥10,900	¥10,900	9.8	61	103	10	6(200)
561-8851	460.1-1030-052A0-XM	GC34	¥14,900	¥14,900	10.3	70	118	12	5(63)
561-8941	460.1-1050-053A0-XM	GC34	¥14,900	¥14,900	10.5	70	118	12	0(-)
561-9025	460.1-1100-033A0-XM	GC34	¥12,300	¥12,300	11	55	102	12	0(-)
561-9530	460.1-1300-065A0-XM	GC34	¥18,900	¥18,900	13	76	124	14	2(-)

●商品のお問い合わせ:052-779-8510 <http://www.sandvik.coromant.com/>

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

他、
多数の
切削
工具は
1
701
即納
リスト
へ