


スミボロンインサート

刃先交換インサート

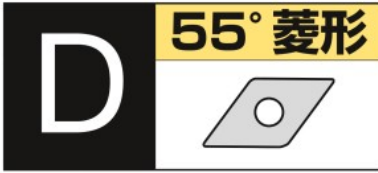

DN ■■ 1504 ●● ノンコート				
寸法 (mm)	内接円	12.7	穴径	5.16
	厚さ	4.76		


適用外径ホルダ ☞ C11, C12 適用内径ホルダ ☞ E27~E29

マルチコーナーワンユースインサート／ネガティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	ノンコートスミボロン														
							BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN5800	NCB100			
	標準	2NU-DNGA 150404	1	2	0.4	2.5	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		T-2NU-DNGA 150404	10	2	0.4	2.5	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	標準	2NS-DNGA 150404	1	2	0.4	2.5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		150408			0.8	2.1	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		T-2NS-DNGA 150404	10	2	0.4	2.5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		150408			0.8	2.1	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

スミボロン適用領域マップ

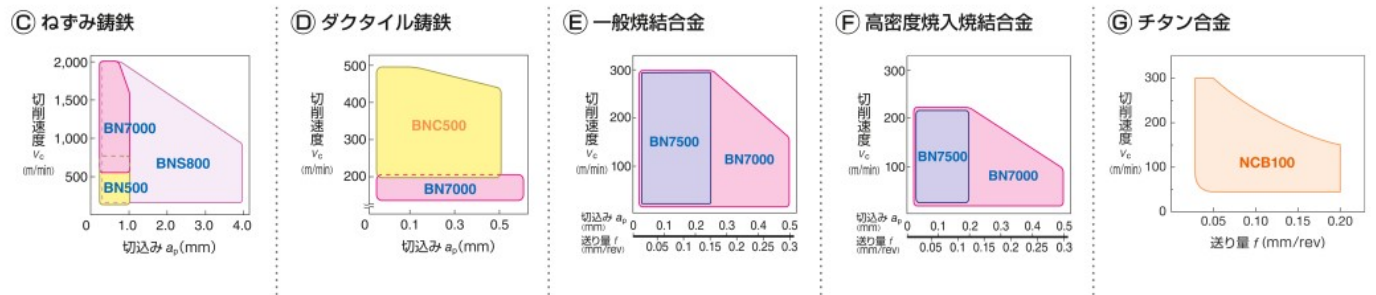

- スミボロン
- L
- ネガティブ
- ポジティブ
- C
- D
- R
- S
- T
- V
- W