

スミボロンインサート

刃先交換インサート



SPGN0903 ●●● ノンコート			
寸法 (mm)	内接円	9.525	穴径
	厚さ	3.18	—

適用内径ホルダ E43

ワンユースインサート / 11°ポジティブタイプ (穴なし)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナ 数	コーナ 半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN800	NCB100
	標準	NU-SPGN 090304 090308	1	1	0.4 0.8	2.5 2.5	●	●		●			●	●	●		—	—
		T-NU-SPGN 090304 090308	10	1	0.4 0.8	2.5 2.5	●	●		●							—	—
	T01215	NU-SPGN 090304LT 090308LT	1	1	0.4 0.8	2.5 2.5	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	S01235	NU-SPGN 090304HS 090308HS	1	1	0.4 0.8	2.5 2.5	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—


※BNX25は、NS型(NS-SPGN)でご用命ください。※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

11°ポジティブタイプ (穴なし)


形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナ 数	コーナ 半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN800	NCB100
	標準	SPGN 090304	1	1	0.4	4.8								●	●	—	—	
		090308			0.8	4.8						●	●	—	—			
		090312			1.2	4.8							—	—				

スミボロン適用領域マップ


① ねずみ鋳鉄

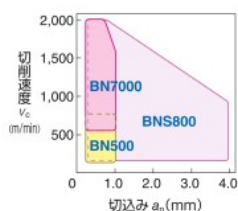


② ダクタイル鋳鉄

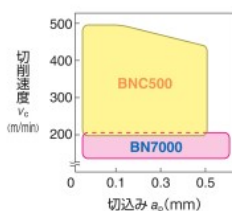

③ 一般焼結合金

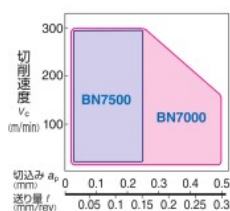

④ 高密度焼入焼結合金

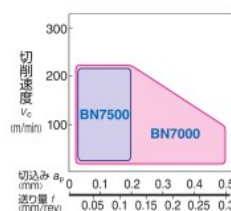

⑤ チタン合金

