


SSEHVL 4000W-R型

一般 炭素 合金 プレハブ 調質鋼 ステン Ti合金
銅 銅 銅 ドン鋼 ダイス鋼 レス鋼 耐熱合金

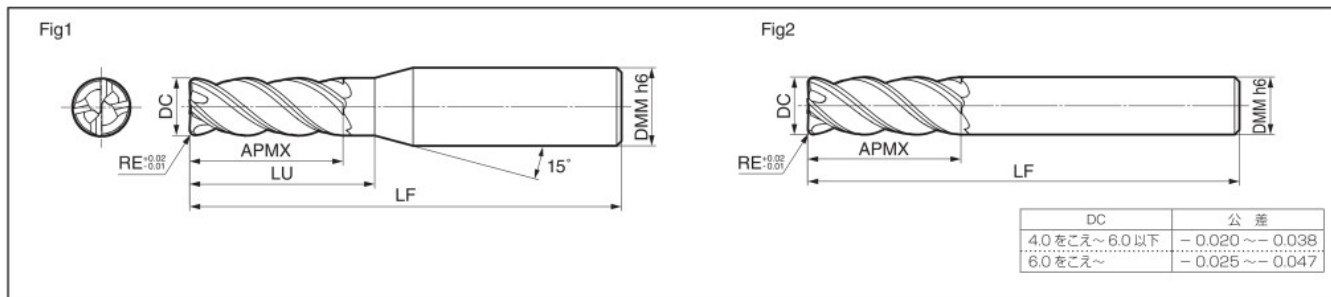

■本体

型 番	在庫	寸 法(mm)						Fig	標準価格(円)
		刃径 DC	半径 RE	切刃長 APMX	首下長 LU	全長 LF	シャンク径 DMM		
SSEHVL 4045W-R05	●	4.5	0.5	12.0	14.5	50	6	1	13,900
4045W-R10	●	4.5	1.0	12.0	14.5	50	6	1	13,900
4050W-R05	●	5.0	0.5	13.0	15.5	60	6	1	14,300
4050W-R10	●	5.0	1.0	13.0	15.5	60	6	1	14,300
4060W-R10	●	6.0	1.0	13.0	—	60	6	2	15,500
SSEHVL 4080W-R10	●	8.0	1.0	19.0	—	80	8	2	19,400
4100W-R10	●	10.0	1.0	22.0	—	90	10	2	25,500
4100W-R30	●	10.0	3.0	22.0	—	90	10	2	25,500
4120W-R10	●	12.0	1.0	26.0	—	90	12	2	32,100
4120W-R30	●	12.0	3.0	26.0	—	90	12	2	32,100
SSEHVL 4160W-R10	●	16.0	1.0	32.0	—	115	16	2	65,700
4160W-R30	●	16.0	3.0	32.0	—	115	16	2	65,700
4200W-R10	●	20.0	1.0	40.0	—	125	20	2	108,000
4200W-R30	●	20.0	3.0	40.0	—	125	20	2	108,000
4250W-R10	●	25.0	1.0	50.0	—	140	25	2	136,000
SSEHVL 4250W-R30	●	25.0	3.0	50.0	—	140	25	2	136,000

材種 ACW52

スクエア

汎 用
コート
ノコート
高能率
コート
ノコート
高硬度
コート
ノコート
粗加工
コート
ノコート
非鉄金属
コート
ノコート
CFRP
コート
ノコート

ラジラス

ボール

複合加工