


BNBR 型

プレハードン
高硬度鋼 45~55 HRC
高硬度鋼 55~60 HRC
高硬度鋼 60~65 HRC

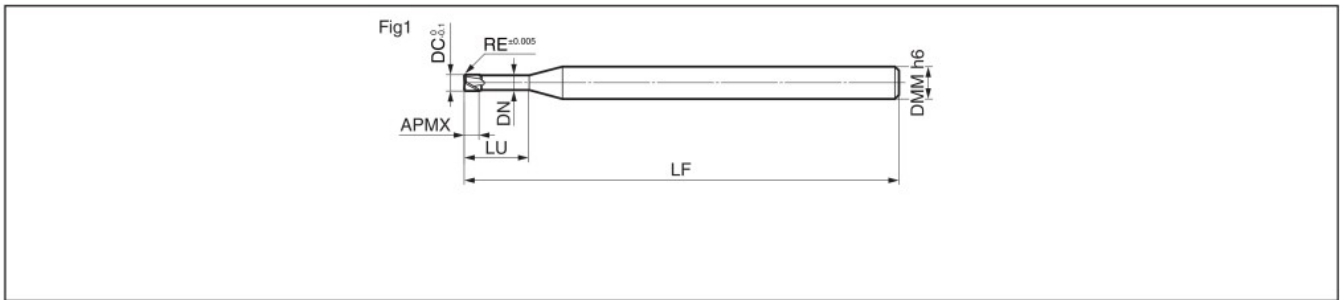

■ 本体

型番	在庫	寸法(mm)							シャンク径 DMM	刃 径	Fig	標準価格(円)
		刃径 DC	半径 RE	切刃長 APMX	首下長 LU	全長 LF	首径 DN	シャンク径 DMM				
BNBR 2D020R005-0054	●	0.2	0.05	0.1	0.5	50	0.17	4	無し	1	34,000	
2D030R005-0054	●	0.3	0.05	0.15	0.5	50	0.27	4	無し	1	33,500	
2D040R005-0054	●	0.4	0.05	0.2	0.5	50	0.37	4	無し	1	31,500	
2D050R005-0054	●	0.5	0.05	0.3	0.5	50	0.47	4	無し	1	26,200	
2D050R005-0154	●	0.5	0.05	0.3	1.5	50	0.47	4	無し	1	26,600	
BNBR 2D050R005-0254	●	0.5	0.05	0.3	2.5	50	0.47	4	無し	1	28,000	
2D050R010-0154	●	0.5	0.10	0.3	1.5	50	0.47	4	無し	1	26,600	
2D050R010-0254	●	0.5	0.10	0.3	2.5	50	0.47	4	無し	1	28,000	
2D100R005-0304	●	1.0	0.05	0.7	3.0	50	0.97	4	有り	1	25,700	
2D100R005-0504	●	1.0	0.05	0.7	5.0	50	0.97	4	有り	1	27,000	
BNBR 2D100R010-0304	●	1.0	0.10	0.7	3.0	50	0.97	4	有り	1	25,700	
2D100R010-0504	●	1.0	0.10	0.7	5.0	50	0.97	4	有り	1	27,000	
2D100R020-0304	●	1.0	0.20	0.7	3.0	50	0.97	4	有り	1	25,700	
2D100R020-0504	●	1.0	0.20	0.7	5.0	50	0.97	4	有り	1	27,000	
2D100R030-0304	●	1.0	0.30	0.7	3.0	50	0.97	4	有り	1	25,700	
BNBR 2D100R030-0504	●	1.0	0.30	0.7	5.0	50	0.97	4	有り	1	27,000	
2D150R010-0454	●	1.5	0.10	1.2	4.5	50	1.47	4	有り	1	27,500	
2D150R010-0754	●	1.5	0.10	1.2	7.5	50	1.47	4	有り	1	30,000	
2D150R020-0454	●	1.5	0.20	1.2	4.5	50	1.47	4	有り	1	27,500	
2D150R020-0754	●	1.5	0.20	1.2	7.5	50	1.47	4	有り	1	30,000	
BNBR 2D150R030-0454	●	1.5	0.30	1.2	4.5	50	1.47	4	有り	1	27,500	
2D150R030-0754	●	1.5	0.30	1.2	7.5	50	1.47	4	有り	1	30,000	
2D200R010-0604	●	2.0	0.10	1.5	6.0	50	1.97	4	有り	1	29,500	
2D200R020-0604	●	2.0	0.20	1.5	6.0	50	1.97	4	有り	1	29,500	
2D200R030-0604	●	2.0	0.30	1.5	6.0	50	1.97	4	有り	1	29,500	
BNBR 2D200R050-0604	●	2.0	0.50	1.5	6.0	50	1.97	4	有り	1	29,500	

材種 BNX20

■ 型番の呼び方

BNBR 2 D050 R010 - 015 4

① 形式記号 ② 刃数 ③ 刃径 ④ コーナー半径 ⑤ 首下長さ ⑥ シャンク径

スクエア

汎用
コート
ノコート
高能率
コート
ノコート
高硬度
コート
ノコート
粗加工
コート
ノコート
非鉄金属
コート
ノコート
CFRP
コート
ノコート

ラジアス

ボール

複合加工