
 


35°菱形ネガティブインサート

刃先交換インサート

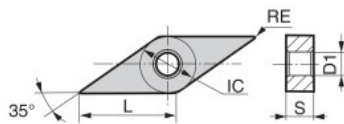

形状写真欄の見方



● : 連続切削 第一推奨 ○ : 連続切削 第二推奨 ● : 一般切削 第一推奨 ○ : 一般切削 第二推奨 ✖ : 断続切削 第一推奨 ✖ : 断続切削 第二推奨

VN 1604			
寸法 (mm)	切刃長L	16.6	厚さS
	内接円IC	9.525	穴径D1
			3.81

スミロロン(CBN)インサート **IES-L94~** スミダイヤ(PCD)インサート **IES-M22** スミダイヤ(バインダレス)インサート **IES-M28**

セラミックインサート **IES-B132** 適用外径ホルダ **IES-C36, C37**

コーティング

コーテッド

サマセット

超硬合金

	形状	適用領域	型番	コーナー 半径 RE	AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC500SS	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T2500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1					
微小切削	FB 		VNMG 160404N-FB 160408N-FB	0.4 0.8																																										
	FA 		VNMG 160404N-FA 160408N-FA	0.4 0.8																																										
	FL 		VNMG 160404N-FL 160408N-FL 160412N-FL	0.4 0.8 1.2																																										
	FE 		VNMG 160402N-FE 160404N-FE 160408N-FE 160412N-FE	0.2 0.4 0.8 1.2																																										
仕上切削	LU 		VNMG 160402N-LU 160404N-LU 160408N-LU 160412N-LU	0.2 0.4 0.8 1.2																																										
	SU 		VNMG 160402N-SU 160404N-SU 160408N-SU	0.2 0.4 0.8																																										
	SU 		VNGG 160402N-SU 160404N-SU 160408N-SU	0.2 0.4 0.8																																										
	SE 		VNMG 160404N-SE 160408N-SE	0.4 0.8																																										
	EF 		VNMG 160402N-EF 160404N-EF 160408N-EF	0.2 0.4 0.8																																										
	EF 		VNGG 160402N-EF 160404N-EF	0.2 0.4																																										
	FY 		VNGG 160402R-FY 160402L-FY 160404R-FY 160404L-FY 160408R-FY 160408L-FY	0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8																																										
	FX 		VNGG 160402R-FX 160402L-FX 160404R-FX 160404L-FX 160408R-FX 160408L-FX	0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8																																										
軽〜中切削	SX 		VNMG 160404N-SX 160408N-SX 160412N-SX	0.4 0.8 1.2																																										

*1 : 写真は左勝手です。

○印 : 在庫予定品 (在庫を確認願います) ▲印 : 将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定 (在庫を確認願います)