



六角形ポジティブインサート

刃先交換インサート

WB **六角形**
5°ポジティブ
穴つき

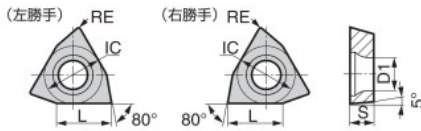

*不等辺六角形

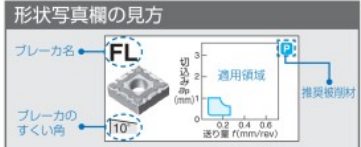

WB **0601**

寸法 (mm)	切刃長L	3.2	厚さS	1.59
	内接円IC	3.97	穴径D1	2.2

推奨用途	P鋼	Mステンレス鋼	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材
------	----	---------	------	--------	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

スミポロン(CBN)インサート **L107** スミダイヤ(PCD)インサート **M24**

適用内径ホルダ **E54**

形状	適用領域	型番	コーナ半径 RE	AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5005S	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T2500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1			
FW *1	 適用領域	WBGT 060102R-FW	0.2																																									
		060102L-FW	0.2																																									
		060104R-FW	0.4																																									
		060104L-FW	0.4																																									
FX *1	 適用領域	WBGT 060102R-FX	0.2																																									
		060102L-FX	0.2																																									
		060104R-FX	0.4																																									
		060104L-FX	0.4																																									
FY *1	 適用領域	WBGT 0601003L-FY	0.03																																									
		060101R-FY	0.1																																									
		060101L-FY	0.1																																									
		060102R-FY	0.2																																									
W *1	 適用領域	WBGT 060102R-W	0.2																																									
		060102L-W	0.2																																									
		060104R-W	0.4																																									
		060104L-W	0.4																																									

*1: 写真は左勝手です。

WB **0802**

寸法 (mm)	切刃長L	4.6	厚さS	2.38
	内接円IC	4.76	穴径D1	2.4

推奨用途	P鋼	Mステンレス鋼	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材
------	----	---------	------	--------	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

スミポロン(CBN)インサート **L107**

適用内径ホルダ **E54**

形状	適用領域	型番	コーナ半径 RE	AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5005S	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T2500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1			
FW *1	 適用領域	WBGT 080202R-FW	0.2																																									
		080202L-FW	0.2																																									
		080204R-FW	0.4																																									
		080204L-FW	0.4																																									
FX *1	 適用領域	WBGT 080202R-FX	0.2																																									
		080202L-FX	0.2																																									
		080204R-FX	0.4																																									
		080204L-FX	0.4																																									
FY *1	 適用領域	WBGT 080201R-FY	0.1																																									
		080201L-FY	0.1																																									
		080202R-FY	0.2																																									
		080202L-FY	0.2																																									
W *1	 適用領域	WBGT 080204R-FY	0.4																																									
		080204L-FY	0.4																																									

*1: 写真は左勝手です。

インサート

B

ネガティブ
ポジティブ

C

D

R

S

T

V

セリシヤノ
マシナ