



スマートダンパー

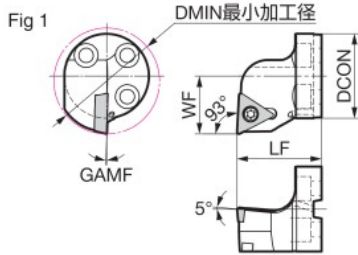

内径用 内部給油式
スクリーオン

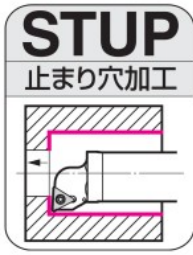

交換式ヘッド（ポジティブインサート用）

部品


寸法(mm)

型番	在庫		最小加工径	径	全長	刃先距離	すくい角	適用インサート		スマートダンパー適合番号	Fig	部品		
	R	L						型番	掲載頁			インサート用皿ねじ	レンチ	
SDB32-STUP R/L1103-40	●	●	40	32	25	22	-2°	TP□□1103	B114~	1	1	BFTX0307N	2.0	TRX10
SDB40-STUP R/L1103-50	●	●	50	40	25	27	0°			2	1			
SDB32-STUP R/L1604-40	●	●	40	32	32	22	-2°	TP□□1604	B117	1	1	BFTX0409N	3.4	TRX15
SDB40-STUP R/L1604-50	●	●	50	40	32	27	0°			2	1			

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※適用可能なスマートダンパー本体はE11のスマートダンパー本体の適合番号をご参照ください。



内径用 内部給油式
スクリーオン

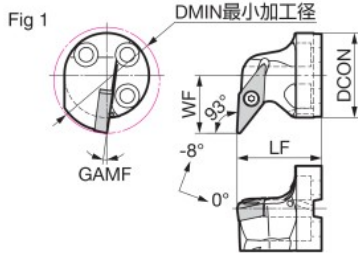

交換式ヘッド（ポジティブインサート用）

部品



寸法(mm)

型番	在庫		最小加工径	径	全長	刃先距離	すくい角	適用インサート		スマートダンパー適合番号	Fig	部品		
	R	L						型番	掲載頁			インサート用皿ねじ	レンチ	
SDB32-SVUB R/L1604-40	●		40	32	32	22	(-7.5°)	VB□□1604	B125	1	1	BFTX03508N	2.0	TRX10
SDB40-SVUB R/L1604-50	●		50	40	32	27	(-7.5°)			2	1			

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※適用可能なスマートダンパー本体はE11のスマートダンパー本体の適合番号をご参照ください。



内径用 内部給油式
スクリーオン

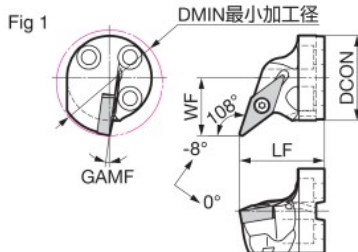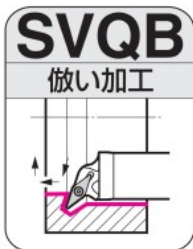

交換式ヘッド（ポジティブインサート用）

部品

寸法(mm)

型番	在庫		最小加工径	径	全長	刃先距離	すくい角	適用インサート		スマートダンパー適合番号	Fig	部品		
	R	L						型番	掲載頁			インサート用皿ねじ	レンチ	
SDB32-SVQB R/L1604-40	●		40	32	32	22	(-6.5°)	VB□□1604	B125	1	1	BFTX03508N	2.0	TRX10
SDB40-SVQB R/L1604-50	●		50	40	32	27	(-6.5°)			2	1			

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※適用可能なスマートダンパー本体はE11のスマートダンパー本体の適合番号をご参照ください。

※Smart Damper® はBIG DAISHOWA株式会社の登録商標です。

内径バイト

E

C

D

R

S

T

V

W

極小径加工