



# BNZ型

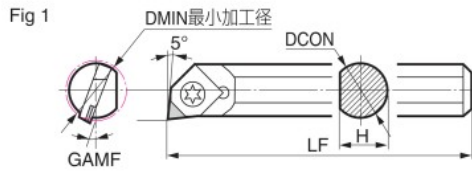

スミポロン  
スクリューオン

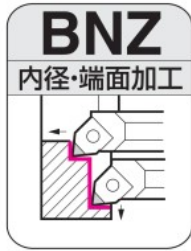

## ホルダ

## 部品

寸法(mm)

型番	在庫	最小加工径 DMIN	径 DCON	高さ H	全長 LF	すくい角 GAMF	Fig	部品			
								インサート用皿ねじ	レンチ (トルクス穴用)	スリーブ	
BNZ 606R	●	7.0	6.0	5.5	80	-14°	1	BFTX0204N	0.5	TRX06	HBB616
BNZ 608R	●	9.0	8.0	7.5	100	-12°	1				HBB816
BNZ 610R	●	11.0	10.0	9.5	125	-10°	1				
BNZ 612R	●	13.0	12.0	11.0	130	-8°	1				
BNZ 616R	●	17.0	16.0	15.0	145	-6°	1				
BNZ 620R	●	21.0	20.0	19.0	160	-5°	1				

## インサート (スミポロン)

寸法(mm)

入数	型番	BNC2010	BNC2020	BNT1000	BN2000	BN7000	コーナー 半径 RE
		1個入り	NU-ZNEX 040102	—	—	●	
	NU-ZNEX 040104	—	—	●	●	●	0.4
	NC-ZNEX 040102LE	●	—	—	—	—	0.2
	NC-ZNEX 040104LE	●	—	—	—	—	0.4
	NC-ZNEX 040102LT	—	●	—	—	—	0.2
	NC-ZNEX 040104LT	—	●	—	—	—	0.4
10個入り	T-NU-ZNEX 040102	—	—	●	●	●	0.2
	T-NU-ZNEX 040104	—	—	●	●	●	0.4

Fig 1


 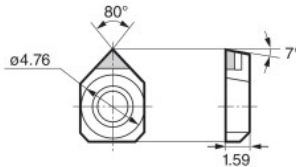


Fig 1



## スリーブ

寸法(mm)

型番	在庫	穴径 DCB	適用ホルダ	Fig
HBB 616	●	6.0	BNZ 606R	1
HBB 816	●	8.0	BNZ 608R	1

BNZ606RにはHBB型スリーブ(HBB6016)もご使用いただけます。

内径バイト

E

C

D

R

S

T

V

W

極小径加工