


すくい角 半径方向 -6°~12°
軸方向 6°~15°

15mm 90°

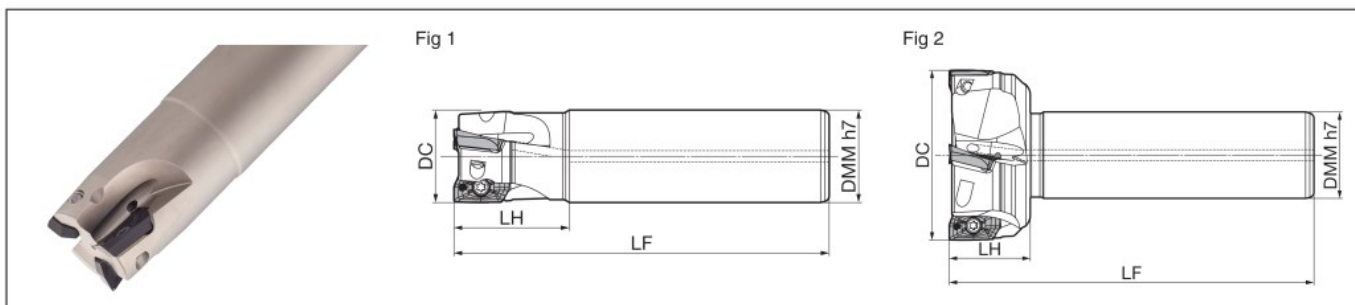

本体（ロングシャンクタイプ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	全長 LF	刃数	重量 (kg)	Fig
WEZ 17025EL02	●	25	25	50(49.3)	170(169.3)	2	0.55	1
17028EL02	●	28	25	50(49.3)	170(169.3)	2	0.57	2
17030EL02	●	30	25	50(49.3)	170(169.3)	2	0.59	2
17032EL02	●	32	32	60(59.3)	170(169.3)	2	0.94	1
17032EL02-30	●	32	30	50(49.3)	170(169.3)	2	0.85	2
17032EL03	●	32	32	60(59.3)	170(169.3)	3	0.92	1
17035EL02	●	35	32	50(49.3)	170(169.3)	2	0.98	2
17040EL02	●	40	32	50(49.3)	170(169.3)	2	1.09	2
17040EL03	●	40	32	50(49.3)	170(169.3)	3	1.08	2
17040EL04	●	40	32	50(49.3)	170(169.3)	4	1.05	2
17050EL03	●	50	32	50(49.3)	170(169.3)	3	1.29	2
17050EL03-42	●	50	42	50(49.3)	170(169.3)	3	1.83	2
17050EL05	●	50	32	50(49.3)	170(169.3)	5	1.25	2
17050EL05-42	●	50	42	50(49.3)	170(169.3)	5	1.79	2
17063EL04	●	63	32	50(49.3)	170(169.3)	4	1.61	2
17063EL04-42	●	63	42	50(49.3)	170(169.3)	4	2.16	2
17063EL06	●	63	32	50(49.3)	170(169.3)	6	1.58	2
17063EL06-42	●	63	42	50(49.3)	170(169.3)	6	2.13	2

LH、LFの（ ）内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0/6.4のインサート使用時は最大切込み量14.5となります。

本体にインサートは組み込んでありません。

部品

適用カッタ	インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
WEZ17025EL02 WEZ17028EL02 WEZ17030EL02 WEZ17032EL02(-30) WEZ17032EL03 WEZ17035EL02 WEZ17040EL02 WEZ17040EL03 WEZ17040EL04 WEZ17050EL03(-42) WEZ17050EL05(-42) WEZ17063EL04(-42) WEZ17063EL06(-42)	BFTX0407IP BFTX0409IP	 3.0 TRDR15IP	 SUMI-P

型番の呼び方

WEZ 17 032 E L 02 -30

型式記号 インサート 刃径 柄付き ロング 刃数 シャンク径
サイズ シャンク

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

このエッジを追加加工してください。



WEZ11型

追加加工の目安

コーナー半径2.4の場合：C1
(AOMT11T324PEER)
コーナー半径3.0の場合：C1
(AOMT11T330PEER)
コーナー半径3.2の場合：C1
(AOMT11T332PEER)

WEZ17型

追加加工の目安

コーナー半径2.4の場合：C1
(AOMT170524PEER)
コーナー半径3.0の場合：C1
(AOMT170530PEER)
コーナー半径3.2の場合：C1
(AOMT170532PEER)
コーナー半径4.0の場合：C2
(AOMT170540PEER)
コーナー半径5.0の場合：C5
(AOMT170550PEER)
コーナー半径6.4の場合：C5
(AOMT170564PEER)

標準：R1となっています。