

# スミボロンインサート

刃先交換インサート

<b>DNG</b> ■ 1504 ● ● <b>コーテッド</b>				
寸法 (mm)	内接円 厚さ	12.7 4.76	穴径	5.16





 


 

適用外径ホルダ **☞ C12~C14**    適用内径ホルダ **☞ E15, E33~E35**

マルチコーナーワンユースインサート／ネガティブタイプ (穴つき)

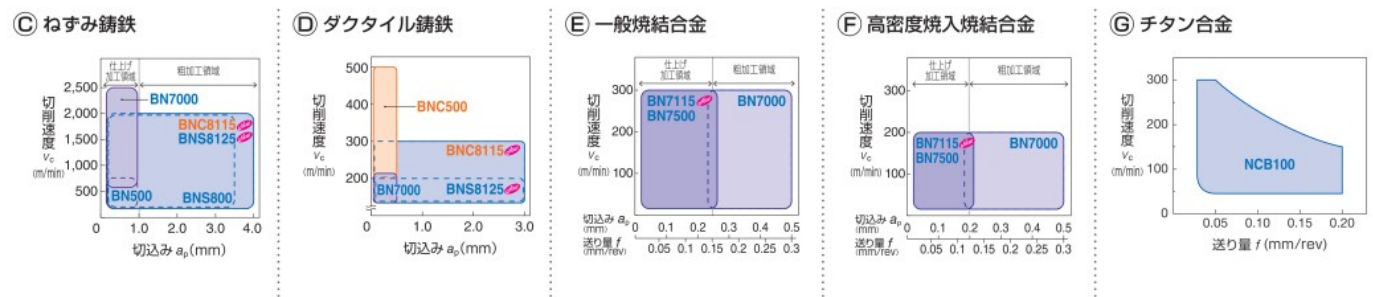
(推奨用途凡例) 連続切削 ●: 第一推奨 ○: 第二推奨 一般切削 ◎: 第一推奨 ◐: 第二推奨 断続切削 ✖: 第一推奨 ✎: 第二推奨

推奨用途	K 鋳鉄												●	○
	S 難削材													
	H 高硬度材	●	◎	○	◐	✖								
	焼結部品													

コーテッドスミボロン

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	コーテッドスミボロン											
							BNC2115	BNC2125	BNC2010	BNC2020	BNC300	BNC100	BNC160	BNC200	BNC500	BNC8115		
 プレイクマスター ホーニング	ホーニング	4NC-DNGG 150404N-FV	1	4	0.4	2.5	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150408N-FV			0.8	2.1	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150412N-FV			1.2	2.0	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
 プレイクマスター S00535	S00535	4NC-DNGG 150404N-LV	1	4	0.4	2.5	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150408N-LV			0.8	2.1	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150412N-LV			1.2	2.0	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
 プレイクマスター S01235	S01235	4NC-DNGG 150404N-SV	1	4	0.4	2.5	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150408N-SV			0.8	2.1	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150412N-SV			1.2	2.0	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
 低抵抗タイプ ホーニング	ホーニング	2NC-DNGA 150404LE	1	2	0.4	2.5	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
		150408LE			0.8	2.1	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
		150412LE			1.2	2.0	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
 切れ味重視タイプ T00515	T00515	2NC-DNGA 150402LT	1	2	0.2	2.6	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
		150404LT			0.4	2.5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
		150408LT			0.8	2.1	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
		150412LT			1.2	2.0	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
 切れ味重視タイプ BNC2115→S00515 BNC2125→S00515 BNC100→S01715 BNC160→S01020 BNC200→S01015 BNC300→S00515	2NC-DNGA 150402LS <i>new</i>	150404LS	1	2	0.2	2.5	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—		
		150408LS			0.4	2.5	○	○	●	—	—	—	—	—	—	—		
		150412LS			0.8	2.1	○	○	●	—	—	—	—	—	—	—		
		150412LS			1.2	2.0	○	○	●	—	—	—	—	—	—	—		
 切れ味重視タイプ BNC2115→S00515 BNC2125→S00515 BNC100→S01715 BNC160→S01020 BNC200→S01015 BNC300→S00515	4NC-DNGA 150404LS	150404LS	1	4	0.4	2.5	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
		150408LS			0.8	2.1	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
		150412LS			1.2	2.0	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
		150412LS			1.2	2.0	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
 刃先強化タイプ BNC2115→S01730 BNC2125→S02735 BNC2010→S01730 BNC2020→S02735 BNC160→S01730 BNC200→S01735 BNC300→S01735 BNC500→S01225	4NC-DNGA 150404HS	150404HS	1	4	0.4	2.5	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150408HS			0.8	2.1	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150412HS			1.2	2.0	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
		150412HS			1.2	2.0	○	○	●	●	—	—	—	—	—	—		
 高効率タイプ S00535	4NC-DNGA 150404ES	150404ES	1	4	0.4	2.5	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—		
		150408ES			0.8	2.1	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—		
		150412ES			1.2	2.0	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—		

## スミボロン適用領域マップ



○印: 在庫予定品 (在庫を確認願います)

スミボロン  
L  
ネガティブ  
ポジティブ  
C  
D  
R  
S  
T  
V  
W