

スミボロンインサート

刃先交換インサート



SN ■ N0903 ● ● ノンコート				
寸法 (mm)	内接円 厚さ	9.525 3.18	穴径	—

適用外径ホルダ L112

ネガティブタイプ (穴なし)


形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7115	BN7500	BNS8125	BNS800	NCB100
	標準	SNGN 090308-B 090312-B 090316-B	1	4	0.8 1.2 1.6	9.5 9.5 9.5								●	▲			—	—	—

ソリッドインサート／ネガティブタイプ (穴なし)


形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7115	BN7500	BNS8125	BNS800	NCB100
	標準	SNGN 090308 090312	1	ソリッド	0.8 1.2	9.5 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	シャープエッジ 低抵抗タイプ	SNGN 090308LF 090312LF	1	ソリッド	0.8 1.2	9.5 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	T02020 ワイバーインサート	SNEN 090308W	1	ソリッド	0.8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	刃先処理なし ワイバーシャープエッジタイプ	SNEN 090308LFW	1	ソリッド	0.8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—

スミボロン適用領域マップ


① ねすみ鋳鉄

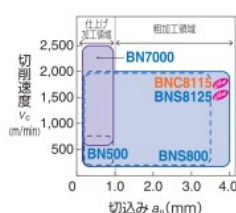

② ダクタイル鋳鉄

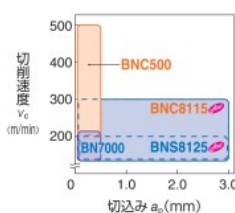


③ 一般焼結合金

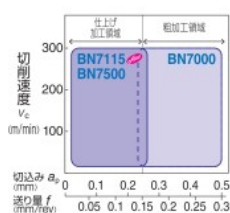

④ 高密度焼入焼結合金



⑤ チタン合金

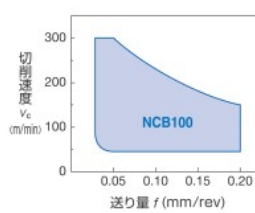

▲印：将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定（在庫を確認願います）