


すくい角 半径方向 $-9^{\circ} \sim -6^{\circ}$ 軸方向 $8^{\circ} \sim 14^{\circ}$ **15mm** **90^{\circ}**

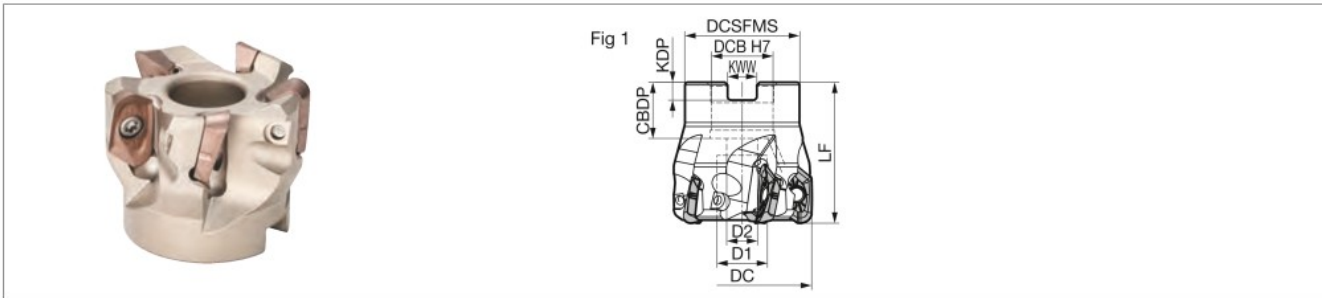

■ 本体(シェルタイプ)

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CBDP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
メトリック WSE 16050RS05	●	50	41	40(38.5)	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.24	1
16050RS05L	●	50	41	50(48.5)	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.33	1
16063RS06	●	63	50	40(38.5)	22	10.4	6.3	20	18	11	6	0.46	1
16063RS06L	●	63	50	50(48.5)	22	10.4	6.3	20	18	11	6	0.61	1

LFの()内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。

■ 型番の呼び方

WSE 16 050 R S 05 L
型式記号 インサートサイズ 刃径 勝手 メトリック仕様 刃数 ロング

■ 部品

インサート用皿ねじ	脱着式レンチ		焼付防止剤
	ハンドルグリップ	ビット	
BFTX0409IP	3.0	HPS1015	TRB15IP
		SUMI-P	