


**New** すくい角 半径方向 -7°~18° 軸方向 6°~15° **10mm** **90°**

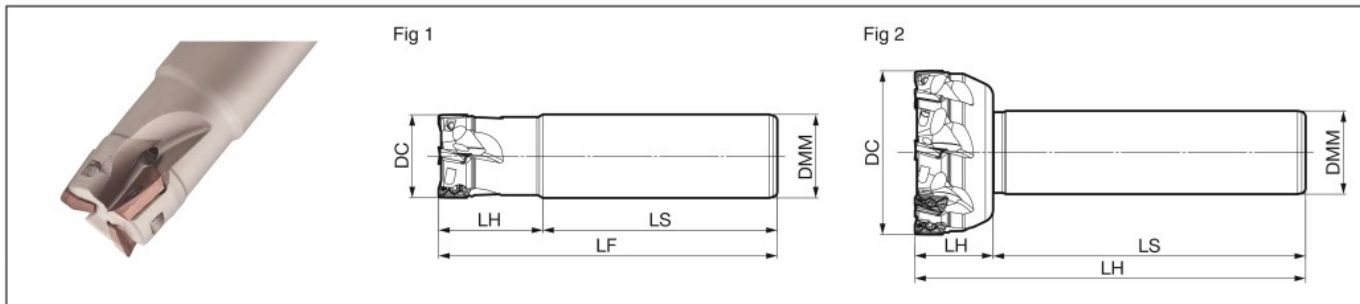

## 本体 (柄付きタイプ)

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	シャンク LS	全長 LF	刃数	重量 (kg)	Fig
WEZ 11014E01	●	14	16	25	55	80	1	0.10	1
11016E02	●	16	16	25	75	100	2	0.13	1
11016E02-12	●	16	12	25	75	100	2	0.07	2
11018E02	●	18	16	25	75	100	2	0.13	2
11020E02	●	20	20	30	80	110	2	0.23	1
11020E02-16	●	20	16	30	80	110	2	0.15	2
11020E03	●	20	20	30	80	110	3	0.22	1
11020E03-16	●	20	16	30	80	110	3	0.14	2
11022E03	●	22	20	30	80	110	3	0.23	1
11025E02	●	25	25	35	85	120	2	0.40	1
11025E03	●	25	25	35	85	120	3	0.40	1
11025E03-20	●	25	20	35	85	120	3	0.26	2
11025E04	●	25	25	35	85	120	4	0.39	2
11025E04-20	●	25	20	35	85	120	4	0.26	2
11028E04	●	28	25	35	85	120	4	0.41	1
11030E04	●	30	25	40	90	130	4	0.46	1
11032E02	●	32	32	40	90	130	2	0.74	1
11032E03	●	32	32	40	90	130	3	0.73	1
11032E04	●	32	32	40	90	130	4	0.73	2
11032E05	●	32	32	40	90	130	5	0.72	2
11032E05-25	●	32	25	40	90	130	5	0.46	2
11035E05	●	35	32	40	90	130	5	0.75	2
11040E02	●	40	32	30	120	150	2	0.96	2
11040E04	●	40	32	30	120	150	4	0.94	2
11040E06	●	40	32	30	120	150	6	0.93	2
11050E05	●	50	32	30	120	150	5	1.04	2
11050E07	●	50	32	30	120	150	7	1.04	2
11063E08	●	63	32	30	120	150	8	1.24	2
11080E10	●	80	32	30	120	150	10	1.52	2

本体にインサートは組み込んでありません。

## 部品

適用カッタ	皿ねじ		一体型レンチ 焼付防止剤	
	ねじ	(N·m)	レンチ	焼付防止剤
WEZ11014E01	BFTX0305IP	2.0	TRDR08IP	SUMI-P
WEZ11016E02(-12)				
WEZ11018E02				
WEZ11020E02(-16)				
WEZ11020E03(-16)				
WEZ11022E03				
WEZ11025E02				
WEZ11025E03(-20)				
WEZ11025E04(-20)				
WEZ11028E04				
WEZ11030E04	BFTX0306IP	1.5	TRDR08IP	SUMI-P
WEZ11032E02				
WEZ11032E03				
WEZ11032E04				
WEZ11032E05(-25)				
WEZ11035E05				
WEZ11040E02				
WEZ11040E04				
WEZ11040E06				
WEZ11050E05				
WEZ11050E07				
WEZ11063E08				
WEZ11080E10				

## 型番の呼び方

**WEZ 11 025 E 02 -22**  
 型式記号    インサートサイズ    カッタ径    柄付    刃数    シャンク径

カッタ

H

平面削り

隅削り

高速り

多機能

ラジラス

R・三次元削り

溝・T溝

面取り

非鉄金属

鋳鉄高速