


New すくい角 半径方向 -6°~12° 軸方向 6°~15° 15mm 90°

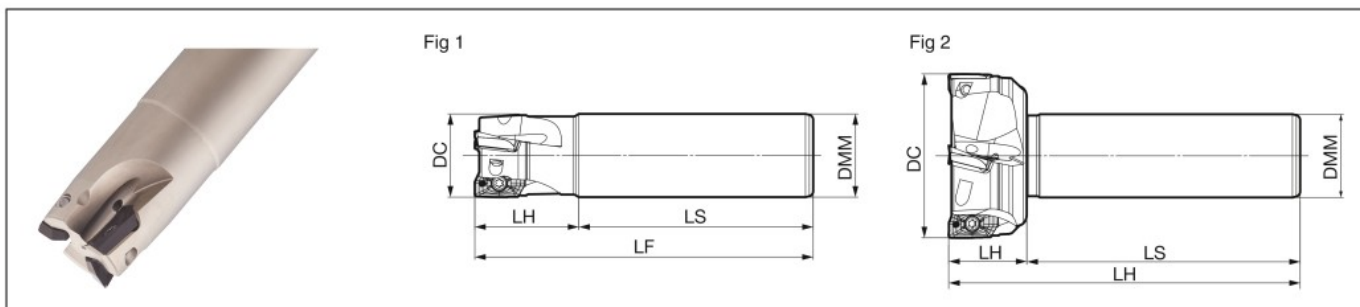

本体（柄付きタイプ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	シャンク LS	全長 LF	刃数	重量 (kg)	Fig
WEZ 17025E02	●	25	25	35	85	120	2	0.38	1
17025E02-20	●	25	20	35	85	120	2	0.25	2
17028E02	●	28	25	35	85	120	2	0.40	2
17030E03	●	30	25	40	90	130	3	0.43	2
17032E02	●	32	32	40	90	130	2	0.71	1
17032E03	●	32	32	40	90	130	3	0.69	1
17032E03-25	●	32	25	40	90	130	3	0.44	2
17035E03	●	35	32	40	90	130	3	0.72	2
17040E03	●	40	32	30	105	135	3	0.81	2
17040E04	●	40	32	30	105	135	4	0.79	2
17050E03	●	50	32	30	105	135	3	0.93	2
17050E03-42	●	50	42	30	105	135	3	1.41	2
17050E05	●	50	32	30	105	135	5	0.89	2
17050E05-42	●	50	42	30	105	135	5	1.37	2
17063E04	●	63	32	30	105	135	4	1.10	2
17063E04-42	●	63	42	30	105	135	4	1.58	2
17063E06	●	63	32	30	105	135	6	1.08	2
17063E06-42	●	63	42	30	105	135	6	1.56	2
17080E07	●	80	32	30	105	135	7	1.39	2

本体にインサートは組み込んでありません。

型番の呼び方

WEZ 17 032 E 02 -30型式記号 インサート カッタ径 柄付 刃数 シャンク径
サイズ

部品

適用カッタ	皿ねじ		一体型レンチ	焼付防止剤
WEZ17025E02(-20) WEZ17028E02 WEZ17030E03 WEZ17032E02 WEZ17032E03(-25) WEZ17035E03 WEZ17040E03 WEZ17040E04 WEZ17050E03(-42) WEZ17050E05(-42) WEZ17063E04(-42) WEZ17063E06(-42) WEZ17080E07	BFTX0407IP	3.0	TRDR15IP	SUMI-P
	BFTX0409IP			

カッタ

H

平面削り

隅削り

高速

多機能

ラジナス

R・三次元削い

溝・下溝

面取り

非鉄金属

鋳鉄高速