

ネクシオMDE-E型 ハブ用 (外部給油式)

炭素合金鋼
~0.28%炭素合金鋼
0.29%~調質
鋼高硬度鋼
~45
HRCステン
レス鋼

Ti合金

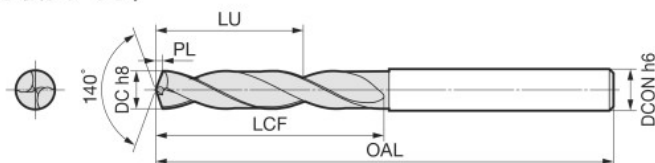
耐熱
鋼

鋳鉄

ダクタイル
鋳鉄

※ h6, h8 公差は N38 参照

Fig 1 (シングルマージン)


本体 刃径 ϕ 8.80 ~ 13.97mm

寸法(mm)

刃径 DC	穴深さ (L/D)	在庫	型番	有効長 LU	フルート長 LCF	全長 OAL	先端 PL	シャンク径 DCON	Fig
8.80	2	●	MDE 0880S09E02H	26.4	39.6	83.6	1.6	9.0	1
10.00	2	●	1000S10E02H	27.8	42.8	88.8	1.8	10.0	1
10.80	2	●	1080S11E02H	30.8	47.0	95.0	2.0	11.0	1
12.04	2	●	1204S13E02H	31.1	49.2	102.2	2.2	13.0	1
12.52	2	●	1252S13E02H	32.4	51.3	102.3	2.3	13.0	1
13.85	2	●	1385S14E02H	33.7	54.5	107.5	2.5	14.0	1
13.92	2	●	1392S14E02H	33.5	54.5	107.5	2.5	14.0	1
13.97	2	●	1397S14E02H	33.5	54.5	107.5	2.5	14.0	1

材種 ACT100

穴あけ

J

ドリル

交換式

インサート

リーマ

ろう付

その他