


スミボロンインサート

刃先交換インサート

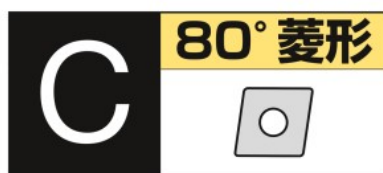

CCG 09T3 ●●● ノンコート			
寸法 (mm)	内接円 厚さ	9.525 3.97	穴径 4.4

適用外径ホルダ C10, D13, D17, D22, D23

適用内径ホルダ E12~E14


マルチコーナーワンユースインサート / 7°ポジティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN5800	NCB100
	標準	2NU-CCGW 09T304 09T308	1	2	0.4 0.8	2.5 2.4												
	S01215 ワイパーインサート	2NU-CCGW 09T304WG 09T308WG	1	2	0.4 0.8	2.4 2.4												
	S01215 ワイパーインサート	2NU-CCGW 09T304WH 09T308WH	1	2	0.4 0.8	2.4 2.3												
	ホーニング ブレイクマスター	2NU-CCGT 09T304N-FV 09T308N-FV	1	2	0.4 0.8	2.4 2.3												
	S00535 ブレイクマスター	2NU-CCGT 09T304N-LV 09T308N-LV	1	2	0.4 0.8	2.4 2.3												


※BNX25は、NS型(NS-CCGW)でご用命ください。※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

スミボロン適用領域マップ


① ねずみ鋳鉄

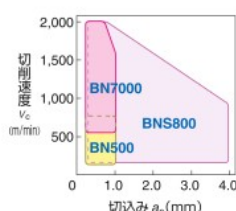


② ダクタイル鋳鉄

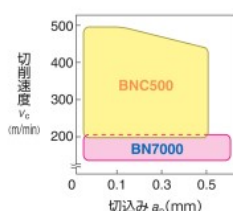

③ 一般焼結合金

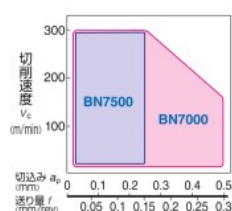

④ 高密度焼入焼結合金

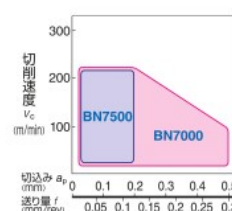

⑤ チタン合金

