

ホルダ

Holders

※ユニット式ホルダはご注文内容に合わせて製作致します。
 Holders are made-to-order.

角シャンクシリーズ

Square shank holders

PSDNN型 PSDNN Type
 PSBNR/L型 PSBNR/L Type
 PSKNR/L型 PSKNR/L Type
 PRGCR/L型 PRGCR/L Type
 PRDCN型 PRDCN Type

重切削用に
 40角シャンク
 50角シャンク
 を標準設計

更に使い易く
 Easier to use

ユニット式ホルダ


Unit type holders



- ユニット交換式
Replaceable unit type
- 機械への取り付け部は個別に設計
Units are order made

■ ユニット式ホルダ例と特長

Features of the holders with unit

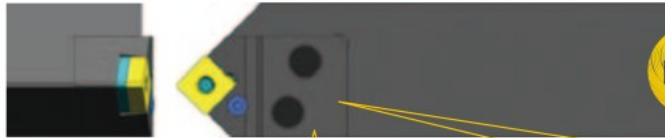


剛性 大サイズシャンク
 Large size shank

便利 加工形状に合わせたユニット装着
 Choosing a suitable unit for machining




手軽 ホルダ破損時にユニットのみ交換
 It is only need to remake a unit

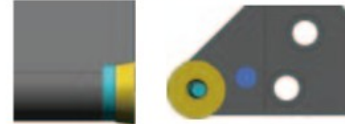

■ ホルダ型番



Holders

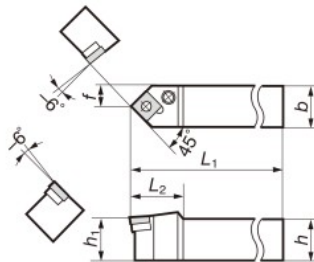

型番 Catalogue numbers	在庫 Stock	寸法 (mm) Dimensions						適用チップ Insert	レバーピン Lever Pin 引込ピン Drawing Pin	締付ボルト Clamp Screw	敷板 Shim	敷板止め Shim Pin	スパナ Wrench
		h	b	L ₁	f	h ₁	L ₂						
PSDNN 4040-85		40	40	250	20	40	50	SNMM2507	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
4040-86		40	40	250	20	40	50	SNMM2509	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
PSDNN 5050-85		50	50	300	25	50	50	SNMM2507	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
5050-86		50	50	300	25	50	50	SNMM2509	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
5050-106		50	50	300	25	50	60	SNMM3109	SW98	BTD0830T	SSEG104	-	LT27

部品 Parts				

※一般・端面切削用としてD型バイト ①DSSN R/L4040S 2507、②DSSN R/L4040S2509も在庫しております。

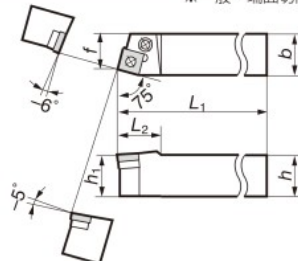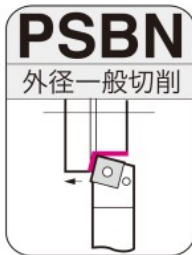

型番 Catalogue numbers	在庫 Stock		寸法 (mm) Dimensions						適用チップ Insert	レバーピン Lever Pin 引込ピン Drawing Pin	締付ボルト Clamp Screw	敷板 Shim	敷板止め Shim Pin	スパナ Wrench
	R	L	h	b	L ₁	f	h ₁	L ₂						
PSBN R/L4040-85			40	40	250	33	40	50	SNMM2507	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
4040-86			40	40	250	33	40	50	SNMM2509	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
PSBN R/L5050-85			50	50	300	43	50	50	SNMM2507	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
5050-86			50	50	300	43	50	50	SNMM2509	LCL8	LCS8	LSS84	LSP8	LH050
5050-106			50	50	300	53	50	60	SNMM3109	SW98	BTD0830T	SSEG104	-	LT27

部品 Parts				

※外径一般切削用としてD型バイト ①DSBN R/L4040S2507、②DSBN R/L4040S2509も在庫しております。