

DCLN型/DCLN-J型



SEC-D 型バイト 一般旋削・端面・倣い用
ダブルクランプ

外径バイト

C

ネガティブ
ポジティブ

C

D

R

S

T


V

W

特型



Fig 1

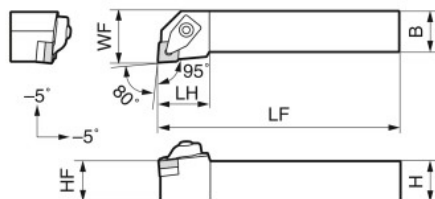

本図は右勝手(R)を示す。

ホルダ

型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先 高さ HF	頭部 LH	適用インサート		Fig
	R	L							型番	掲載頁	
DCLN R/L2020K12	●	●	20	20	125	25	20	32	CN□□1204	B22~	1
DCLN R/L2525M12	●	●	25	25	150	32	25	32	CN□□1204	B22~	1
DCLN R/L2525M16	●	●	25	25	150	32	25	32	CN□□1606	B26~	1
DCLN R/L3232P16	●	●	32	32	170	40	32	32	CN□□1606	B26~	1
DCLN R/L3232P19	●	●	32	32	170	40	32	42	CN□□1906	B28~	1
DCLN R/L4040S19	●	●	40	40	250	50	40	42	CN□□1906	B28~	1
DCLN R/L4040S25	●	●	40	40	250	50	40	53	CN□□2509	B30	1

※本体には敷板用レンチは付属していません。

部品

寸法(mm)

クランプセット	敷板	敷板用 皿ねじ	敷板用 レンチ	上面用 レンチ	下面用 レンチ
SCP-2	5.0	CNS1204	BFTX0409N	TRX15(※)	LH040
SCP-3	5.0	CNS1606	BFTX0509N	TRX20(※)	LH040
SCP-5	5.0	CNS1906	BFTX0511N	TRX20(※)	LH040
SCP-6	6.0	CNS2509	BFTX0615N	TRD25(※)	LH060


クランプセット用部品 **C46**



SEC-D 型バイト 一般旋削・端面・倣い用
内部給油式 ダブルクランプ



Fig 1

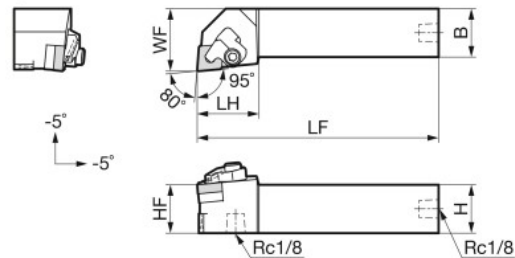

本図は右勝手(R)を示す。

ホルダ

型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先 高さ HF	頭部 LH	適用インサート		Fig
	R	L							型番	掲載頁	
DCLN R/L2020K12-J	●	●	20	20	125	27	20	32	CN□□1204	B22~	1
DCLN R/L2525K12-J	●	●	25	25	125	32	25	32	CN□□1204	B22~	1

※本体に敷板用レンチは付属していません。

部品

寸法(mm)

押え金	キャップ スクリュー	スプリング	Oリング	敷板	敷板用 皿ねじ	敷板用 レンチ	上面用 レンチ	下面用 レンチ	プラグ
JC R/L-01	CP-M5-20-1	5.0	CSP12J	SS060	CNS1204	BFTX0409N	TRX15(※)	LH040	LH025