


スマートダンパー

ダンパーヘッド

Fig 1

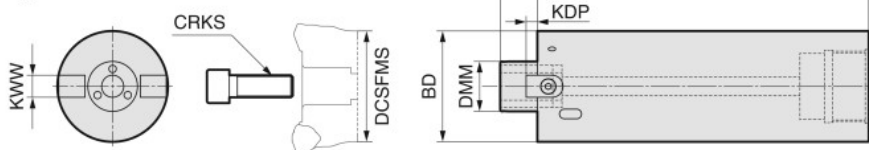

在庫表

寸法(mm)

型番	在庫	接続径 DMM	ボディ径 BD	突出し LF	接続長さ LS	溝幅 KWW	溝深さ KDP	ねじ CRKS	重量 (kg)	取付 DCSFMS	Fig
S-SDF3647FMH22L180	●	22	47	180	18	10	5	M10	3.0	36～	1
S-SDF3660FMH22L180	●	22	60	180	18	10	5	M10	4.5	49～	1
S-SDF3660FMH27L180	●	27	60	180	20	12	6	M12	4.5	46～	1

ベーシックホルダへの取付方法は取扱説明書をご覧ください。

重量にカッタは含まれません。

フック式レンチ、カッタ締め付け用クランプボルトは付属しています。

DCSFMSはカッタの取付面径を示しています。カッタ外径に対して取付面径が小さい場合にもご注意ください。

型番の呼び方

S-SDF36 47 FMH 22 L180

コネクション形式

ボディ径


形式記号

接続径

突出し

ベーシックホルダ
BBT50 タイプ

Fig 1

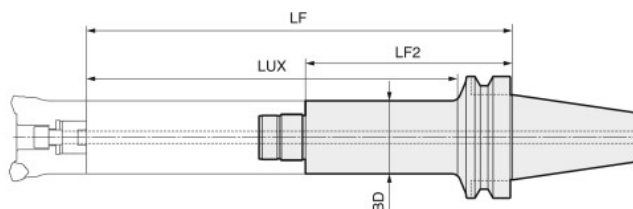


在庫表

寸法(mm)

型番	在庫	ボディ径 BD	突出し LF	最小保持長さ LF2	有効突出し LUX	重量 (kg)	適合ダンパーヘッド	Fig
S-SDF3647L170-BBT50	●	47	350	170	297	5.6	S-SDF3647FMH○○L○○○	1
S-SDF3647L220-BBT50	●	47	400	200	347	6.3	S-SDF3647FMH○○L○○○	1
S-SDF3660L170-BBT50	●	60	350	170	297	6.7	S-SDF3660FMH○○L○○○	1
S-SDF3660L220-BBT50	●	60	400	200	347	7.8	S-SDF3660FMH○○L○○○	1

ベーシックホルダ
HSK-A100 タイプ

Fig 1

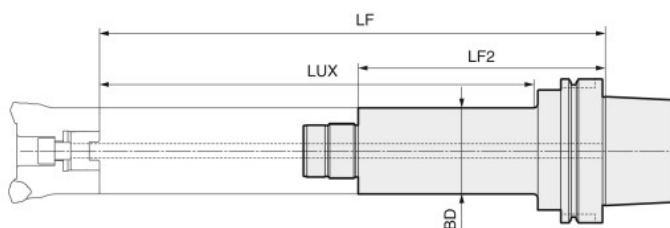

在庫表

寸法(mm)

型番	在庫	ボディ径 BD	突出し LF	最小保持長さ LF2	有効突出し LUX	重量 (kg)	適合ダンパーヘッド	Fig
S-SDF3647L170-HSKA100	●	47	350	170	310	4.4	S-SDF3647FMH○○L○○○	1
S-SDF3647L220-HSKA100	●	47	400	220	360	5.0	S-SDF3647FMH○○L○○○	1
S-SDF3660L170-HSKA100	●	60	350	170	310	5.5	S-SDF3660FMH○○L○○○	1
S-SDF3660L220-HSKA100	●	60	400	220	360	6.0	S-SDF3660FMH○○L○○○	1

型番の呼び方

S-SDF36 47 L170 - BBT50

コネクション形式

ボディ径

最小保持長さ

シャンクタイプ