

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

シュアファイヤー Dual Multi-Spectrum LED Light AVIATOR  
SUREFIRE アメリカ LEDライト“AVIATOR”

同商品群 在庫数 24 アイテム



AVIATORシリーズ

特長 ●陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)  
●レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。

仕様 ●電源:リチウム電池CR123A(1個)付属  
●照射距離:138m  
●クリックスイッチ  
●ANSI FL1適合

材質 ●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)  
製造国 ●アメリカ

対応電池 ¥900(税抜価格)  
発注コード 490-4966 2個入  
品番 SF2CB(123A相当)


品番	明るさ (lm)		最大点灯時間 (h)
	ホワイトモード	カラーモード	
AVIATOR-AM	50/10	20/5	ホワイトモード:2.75(強)29(弱)
AVIATOR-BL	110/10	4/0.4	ホワイトモード:12.00(強)49(弱)
AVIATOR-RD	240/1.3	39/1	ホワイトモード:3.00(強)57(弱)
AVIATOR-YG	85/7	39/3	ホワイトモード:12.00(強)58(弱)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	外径×全長 (mm)	光源色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-7501	AVIATOR-AM	¥39,313	¥62,900	27×105	白/アンバー	1	88	2(200)
855-7502	AVIATOR-BL	¥39,313	¥62,900	27×105	白/青	1	88	7(234)
855-7503	AVIATOR-RD	¥39,313	¥62,900	27×105	白/赤	1	88	6(200)
855-7504	AVIATOR-YG	¥39,313	¥62,900	27×105	白/黄	1	88	6(120)

SUREFIRE社 [527508]

ホームページ <http://www.surefire.com/>

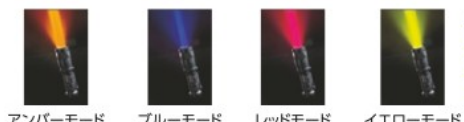

アンバーモード ブルーモード レッドモード イエローモード

シュアファイヤー LED Light  
SUREFIRE アメリカ LEDライト“TITANデュアルアウトプット”

同商品群 在庫数 24 アイテム



TITAN-B

特長 ●コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。  
●ダブルリング付でキーリングなどにつけやすく、携帯性を重視した仕様です。

仕様 ●電源:単4形アルカリ電池(1個)付属  
●ツイストタイプ  
●最大点灯時間:1時間(強)8時間(弱)

材質 ●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)(ミルスペック:Type3)  
製造国 ●アメリカ

梱包数:1個

SUREFIRE社 [527508]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	色	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4682	TITAN-A	¥14,250	¥22,800	125(強)、15(弱)	黒	14.7×76.2	28	28(72)
818-4683	TITAN-B	¥21,625	¥34,600	300(強)、75(中)、5(弱)	シルバー	14.7×86	58	57(66)

ホームページ <http://www.surefire.com/>

シュアファイヤー LED Light E1-MV  
SUREFIRE アメリカ LEDライト“E1-MV”

同商品群 在庫数 24 アイテム



E1B-MV

特長 ●陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)  
●レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。

仕様 ●電源:リチウム電池CR123A(1個)付属  
●クリックスイッチ  
●最大点灯時間:1.25時間

材質 ●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)  
製造国 ●アメリカ

梱包数:1個

SUREFIRE社 [527508]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-7500	E1B-MV	¥19,750	¥31,600	400	28×98	83.6	16(134)

ホームページ <http://www.surefire.com/>

プリンストンテック LED Light  
Princeton Tec アメリカ LEDライト“Impact XL”

同商品群 在庫数 30 アイテム



IMPXLNY (黄)

IMPXLBK (黒)

特長 ●どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。

仕様 ●電源:単3形乾電池(4個)付属  
●保護等級:IPX8 ●最大点灯時間:30時間 ●100m防水  
●UL規格:Class 1 Division 2 Groups A, B, C & D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)

製造国 ●アメリカ

対応電池 ¥225(税抜価格)  
発注コード 423-4103 単3  
品番 TLR6G-P4S 4本入

Princeton Tec社 [839170]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	色	外径×全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-3168	IMPXLNY	¥4,225	¥6,760	100	黄	38×152	1	197	106(93)
819-3169	IMPXLBK	¥4,225	¥6,760	100	黒	38×152	1	197	77(74)

ホームページ <http://www.princintontec.com/>

プリンストンテック LED Light  
Princeton Tec アメリカ LEDライト“Torrent”

同商品群 在庫数 30 アイテム



TORRNY (黄)

TORRBK (黒)

特長 ●280mでパワフルなライトとなっています。

仕様 ●電源:単3形乾電池(8個)付属  
●保護等級:IPX8  
●最大点灯時間:30時間  
●100m防水

製造国 ●アメリカ

梱包数:1個

Princeton Tec社 [839170]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	色	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-3166	TORRNY	¥7,825	¥12,520	330	黄	44×165	365	32(95)
254-0904	TORRBK	¥7,825	¥12,520	330	黒	44×165	365	34(213)

ホームページ <http://www.princintontec.com/>

プリンストンテック LED Light  
Princeton Tec アメリカ LEDライト“Sector5”

同商品群 在庫数 30 アイテム



SPOTNY (黄)

SPOTBK (黒)

SPOTBO (オレンジ)

特長 ●ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。

仕様 ●電源:単2形乾電池(4個)付属  
●保護等級:IPX8  
●最大点灯時間:24時間  
●100m防水

製造国 ●アメリカ

対応電池 ¥203(税抜価格)  
発注コード 423-4081 単2  
品番 TLR14G-P2S 2本入

Princeton Tec社 [839170]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	色	外径×全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-3159	SPOTNY	¥12,000	¥19,200	550	黄	114×152	1	650	6(60)
819-3160	SPOTBK	¥12,363	¥19,780	550	黒	114×152	1	650	5(24)
819-3161	SPOTBO	¥12,000	¥19,200	550	オレンジ	114×152	1	650	3(75)

ホームページ <http://www.princintontec.com/>

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

⚠️ 電球交換できません。LEDは決して直视しないでください。