

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Powerful Torch(Gas Bottle type)  
**“パワフルトーチ”(カセットガス式)**

災害 修理  
 備蓄 可能

同商品群 8 アイテム  
 在庫数

.Com  
 図面  
 SDS



TB-710A



TB-710AT  
 (トーチ部のみ)

 


プロパンガスを配合することで蒸気圧が高く、火力がアップします。

ガス種類	蒸気圧 (20℃)	沸点 (℃)
ノルマルブタンガス	196kPa	-0.5
プロパンガス	824kPa	-42.1

特長 ●点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。  
 ●オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。  
 ●経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。  
 ●残留ガスもほとんどなくエコロジーです。

用途 ●各種口付け作業、水道管などの凍結解氷に。  
 仕様 ●電子着火式  
 付属品 ●ガスボンベTB-760(240g) 1本  
 製造国 ●日本



炎形状 集中炎 各種口付け、はんだ付けに 水道管などの凍結解氷作業に **逆さ使用 OK!!**  
 発注単位 1本 トラスコ中山 505508

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1165	TB-710A	¥3,086	¥3,600	1300	1820	90	6	520	812(94)

**替ガスボンベ3本パック**

発注単位 1パック (価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	内容量 (g/缶)	パック入数	梱包数 (パック)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
231-0546	TB-760	¥971	¥1,134	240	3	16	1.08	2566(77)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**トーチ部のみ**

TB-760 (替ガスボンベ)

発注単位 1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1166	TB-710AT	¥2,871	¥3,350	1300	1820	12	155	532(97)

トラスコ Powerful Torch  
**“パワフルトーチ”(ねじ込み式)**

修理 可能

同商品群 8 アイテム  
 在庫数

.Com  
 図面  
 SDS



TB-800



TB-800T  
 (トーチ部のみ)

 


TB-850 TB-860  
 (替ガスボンベ)


特長 ●パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。  
 ●金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。  
 ●新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。

用途 ●各種口付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。  
 仕様 ●電子着火式  
 付属品 ●ガスボンベTB-850(170g) 1本  
 製造国 ●日本

取扱説明書



スパイラル集中炎

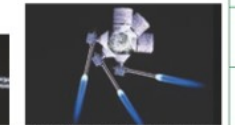

フルタイム逆さ使用 OK!!  
 液体ガスの出ない吸収体構造

発注単位 1本 (価格改定日 20.01) トラスコ中山 505508

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
231-0511	TB-800	¥2,656	¥3,098	1400	2200	80	24	570	530(77)

**替ガスボンベ**

発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	寒冷地対応	内容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
231-0520	TB-850	¥429	¥500	×	170	30	310	7110(95)
273-5636	TB-860	¥531	¥620	○	220	30	410	4228(93)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**トーチ部のみ**

発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1167	TB-800T	¥2,340	¥2,730	1400	2200	12	189	354(106)

新富士 Power Torch for Professional Bombe Set  
**“パワートーチ”(ねじ込み式)**

修理 可能

同商品群 38 アイテム  
 在庫数

.Com  
 図面  
 SDS



RZ-811



RZ811S  
 (トーチ部のみ)

特長 ●極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。  
 ●フルタイム逆さ使用可能です。  
 ●最後までパワーを持続します。  
 用途 ●各種口付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。  
 仕様 ●電子着火式  
 付属品 ●ガスボンベRZ-860(220g) 1本  
 製造国 ●日本



RZ-840

RZ840S  
 (トーチ部のみ)

特長 ●空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から1000℃のソフト炎が自在に作れます。  
 ●フルタイム逆さ使用可能です。  
 ●ワンハンドで点火・消化が可能です。  
 ●いつでも好みの火力で点火可能です。  
 用途 ●各種口付け、はんだ付けに。  
 仕様 ●電子着火式  
 付属品 ●ガスボンベRZ-860(220g) 1本  
 製造国 ●日本

発注単位 1本 (価格改定日 19.04) 新富士バーナー 505508

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
355-8754	RZ-811	¥2,693	¥2,900	1600	2800	80	6	620	3722(122)

**トーチ部のみ**

発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
376-9372	RZ811S	¥2,321	¥2,500	1600	2800	80	12	210	2510(107)

☎商品のお問い合わせ: 0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>

発注単位 1本 (価格改定日 19.04) 新富士バーナー 505508

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
355-8762	RZ-840	¥3,947	¥4,250	1600	3000	70	6	630	2176(124)

**トーチ部のみ**

発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	炎温度 (℃)	発熱量 (kcal/h)	燃焼時間 (分/缶)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
376-9411	RZ840S	¥3,576	¥3,850	1600	3000	70	12	140	2168(123)

☎商品のお問い合わせ: 0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>