


リピートタイ リリースタイプ

タイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。

- 着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
- メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。
- 配線の仮止めに便利です。

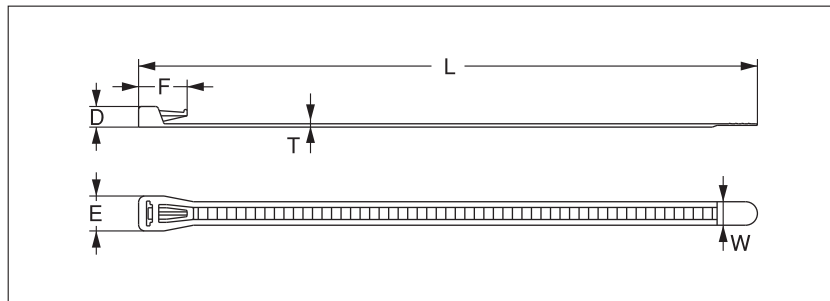


品番			寸法(mm)						ループ引張強度 N(kgf)	結束径Min~Max Φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	着色	L	T	W	D	E	F			
SG-R150	SG-R150W ※SG-R150WU	※ 青・緑	150	1.2	7.4	7.5	11.0	16.0	300(30.0)	5.0~38	100本×50袋
SG-R200	SG-R200W ※SG-R200WU	※ 青・緑	200	1.2	7.4	7.5	11.0	16.2	300(30.0)	5.0~55	100本×50袋
SG-R250	SG-R250W ※SG-R250WU	青・緑	250	1.2	7.4	7.5	11.0	16.2	300(30.0)	5.0~70	100本×40袋

※の製品は受注生産品につき、納期をお問い合わせください

フックリピートタイ リリースタイプ

タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。

- タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
- 繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
- 塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。

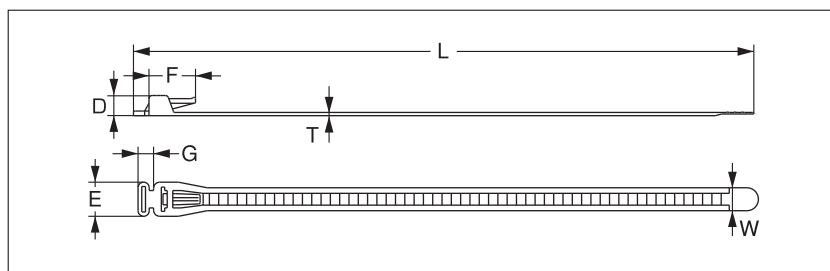

品番		寸法(mm)							ループ引張強度 N(kgf)	結束径Min~Max Φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	L	T	W	D	E	F	G			
SG-FR100	SG-FR100W	100	1.05	7.4	6.5	11.0	15.0	5.0	300(30.0)	5.0~20	100本×75袋
SG-FR150	SG-FR150W	155	1.05	7.4	6.5	11.0	15.0	5.0	300(30.0)	5.0~38	100本×50袋
SG-FR200	SG-FR200W	205	1.05	7.4	6.5	11.0	15.0	5.0	300(30.0)	5.0~55	100本×50袋