


チース / 径違いチース

HI-TS	HI-T・G
TS	T
HI透明ブルー	HI-T-TB


単位:mm



呼び径 13~50mm

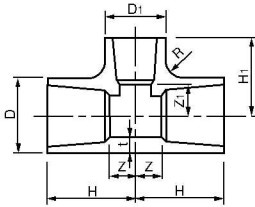

呼び径 65~150mm

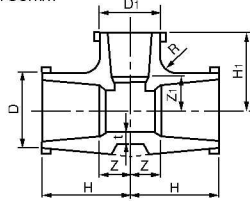


呼び径	D	t	H	D1	H1	Z	Z1	規格・品番					
								HI-TS・G	TS	HI透明			
13x 13	24.0	3.0	36	24.0	36	10	10	◎	HIT13	◎	TST13	□	EHIT13
16x 13	29.0	3.5	41	24.0	38	11	12	◎	HIT161	◎	TST161	□	EHIT161
16x 16	29.0	3.5	43	29.0	43	13	13	◎	HIT16	◎	TST16	□	EHIT16
20x 13	33.0	3.5	46	24.0	40	11	14	◎	HIT202	◎	TST202	□	EHIT202
20x 16	33.0	3.5	48	29.0	45	13	15	◎	HIT201	◎	TST201	□	EHIT201
20x 20	33.0	3.5	50	33.0	50	15	15	◎	HIT20	◎	TST20	□	EHIT20
25x 13	40.0	4.0	51	24.0	43	11	17	◎	HIT253	◎	TST253	□	EHIT253
25x 16	40.0	4.0	53	29.0	48	13	18	◎	HIT252	◎	TST252	□	EHIT252
25x 20	40.0	4.0	55	33.0	53	15	18	◎	HIT251	◎	TST251	□	EHIT251
25x 25	40.0	4.0	58	40.0	58	18	18	◎	HIT25	◎	TST25	□	EHIT25
30x 13	46.0	4.0	55	24.0	46	11	20	◎	HIT304	◎	TST304	□	EHIT304
30x 16	46.0	4.0	57	29.0	51	13	21	◎	HIT303	◎	TST303	□	EHIT303
30x 20	46.0	4.0	59	33.0	56	15	21	◎	HIT302	◎	TST302	□	EHIT302
30x 25	46.0	4.0	62	40.0	61	18	21	◎	HIT301	◎	TST301	□	EHIT301
30x 30	46.0	4.0	65	46.0	65	21	21	◎	HIT30	◎	TST30	□	EHIT30
40x 13	57.0	4.5	66	24.0	52	11	26	◎	HIT406	◎	TST406	□	EHIT406
40x 16	57.0	4.5	68	29.0	57	13	27	◎	HIT405	◎	TST405	□	EHIT405
40x 20	57.0	4.5	70	33.0	62	15	27	◎	HIT404	◎	TST404	□	EHIT404
40x 25	57.0	4.5	73	40.0	67	18	27	◎	HIT403	◎	TST403	□	EHIT403
40x 30	57.0	4.5	76	46.0	71	21	27	◎	HIT402	◎	TST402	□	EHIT402
40x 40	57.0	4.5	82	57.0	82	27	27	◎	HIT40	◎	TST40	□	EHIT40
50x 13	70.0	5.0	74	24.0	58	11	32	◎	HIT507	◎	TST507	□	EHIT507
50x 16	70.0	5.0	76	29.0	63	13	33	◎	HIT506	◎	TST506	□	EHIT506
50x 20	70.0	5.0	78	33.0	68	15	33	◎	HIT505	◎	TST505	□	EHIT505
50x 25	70.0	5.0	81	40.0	73	18	33	◎	HIT504	◎	TST504	□	EHIT504
50x 30	70.0	5.0	84	46.0	77	21	33	◎	HIT503	◎	TST503	□	EHIT503
50x 40	70.0	5.0	90	57.0	88	27	33	◎	HIT501	◎	TST501	□	EHIT501
50x 50	70.0	5.0	96	70.0	96	33	33	◎	HIT50	◎	TST50	□	EHIT50
65x 50	87.0	6.6	101	70.0	104	40	41	○	HIT651	○	TST651	—	—
65x 65	87.0	6.6	110	87.0	110	49	49	○	HIT65	○	TST65	—	—
75x 25	102.0	8.0	93	40.0	88	29	48	◎	HIT755	◎	TST756	—	—
75x 40	102.0	8.0	100	57.0	102	36	47	◎	HIT753	◎	TST753	—	—
75x 50	102.0	8.0	105	70.0	110	41	47	◎	HIT752	◎	TST752	—	—
75x 65	102.0	8.0	113	87.0	117	49	56	◎	HIT751	◎	TST751	—	—
75x 75	102.0	8.0	120	102.0	120	56	56	◎	HIT75	◎	TST75	—	—
100x 50	130.0	10.0	125	70.0	122	41	59	◎	HIT1H3	◎	TST1H3	—	—
100x 75	130.0	10.0	140	102.0	132	56	68	◎	HIT1H1	◎	TST1H1	—	—
100x100	130.0	10.0	152	130.0	152	68	68	◎	HIT1H	◎	TST1H	—	—
125x100	157.0	11.0	173	130.0	167	69	83	○	HIT1Q1	○	TST1Q1	—	—
125x125	157.0	11.0	187	157.0	187	83	83	○	HIT1Q	○	TST1Q	—	—
150x 75	186.0	13.0	195	102.0	158	63	94	◎	HIT1F3	◎	TST1F3	—	—
150x100	186.0	13.0	208	130.0	182	76	98	◎	HIT1F2	◎	TST1F2	—	—
150x125	186.0	13.0	217	157.0	201	85	97	○	HIT1F1	○	TST1F1	—	—
150x150	186.0	13.0	230	186.0	230	98	98	◎	HIT1F	◎	TST1F	—	—

備考：1. Hの許容差は+5、-1mmとします。
2. DおよびD1、tの許容差は受口部共通寸法によります。

エスロンH継手透明ブルー
水道用エスロンTS継手
水道用エスロンH継手・ゴールド

給水栓用ソケット〔インサートなし〕

HI-TS	HI-SS・G
TS	SS

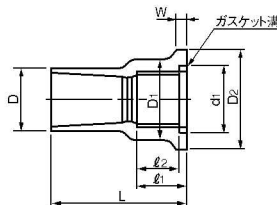

注意

1. 金属管と塩ビ管との接続には用いないでください。
2. テーパーおねじをねじ込み過ぎると継手が破損、漏水することがあります。
3. ねじ接続部はシールテープ又はガスケットをご使用ください。
4. ソケット周辺は固定具でしっかり固定してください。
5. 液状ガスケットは使用しないでください。

単位:mm

呼び径	D	D1	l1	l2	ねじ部		d1	D2	W	L	規格・品番			
					呼び	ねじ山数 (25.4mmにつき)					HI-TS・G	TS		
13	24.0	28	17	14	Rp 1/2	14	26	34	4	47	□	HIWS13	□	TSWS13
16	29.0	29	17	14	Rp 1/2	14	26	34	4	52	□	HIWS16	□	TSWS16
20	33.0	35	19	16	Rp 3/4	14	32	42	4	59	□	HIWS20	□	TSWS20
25	40.0	43	21	18	Rp 1	11	40	52	5	68	□	HIWS25	□	TSWS25

備考：1. ねじ部はJIS B 0203 (管用テーパーねじ) の平形めねじとします。
2. l2の許容差は±1mmとします。Lの許容差は+5、-1mmとします。
3. Dの許容差は受口部共通寸法によります。

◎：JIS規格

○：AS規格

□：メーカー規格

—：品揃えなし

○：AS規格品は、メーカーに申請頂くと日本水道協会受検証明書の発行をすることができます。